

シライマルチスリング® (ラウンドスリング)

W・G

粉塵、水、油の侵入を抑える




特長

スリング内部の特殊コーティングにより、液体や粉塵が侵入しにくくなっております。

標準品の形状

FE形（両端アイ形）

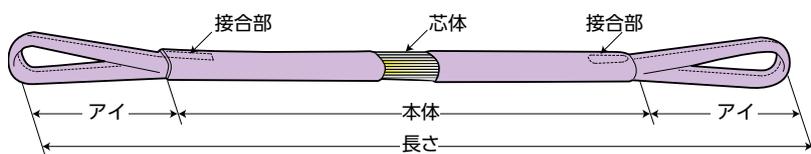


(mm)

最大使用荷重 (t)	アイの長さ	アイの厚さ×幅	接合部の厚さ×幅	本体の厚さ×幅	
EA981DR-1 ~ 6	1.0	200	9 × 25	16 × 36	11 × 40
EA981DP-1 ~ 6	1.6	200	10 × 30	19 × 39	14 × 46
EA981DS-1 ~ 6	2.0	300	13 × 32	22 × 45	16 × 52
EA981DT-1 ~ 10	3.2	300	15 × 41	26 × 56	20 × 61

※商品画像は一例であり、形式により仕様が異なる場合があります。
※各部の寸法は参考値です。

FN形（エンドレス形）

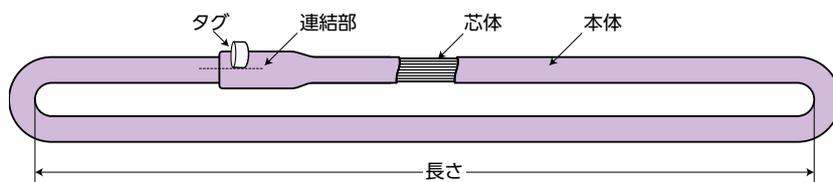

(mm)

最大使用荷重 (t)	本体の厚さ×幅	連結部の厚さ×幅
1.0	8 × 41	11 × 38
1.6	10 × 48	12 × 46
2.0	11 × 53	13 × 51
3.2	13 × 62	15 × 60

※商品画像は一例であり、形式により仕様が異なる場合があります。
※各部の寸法は参考値です。

ご発注の例

FE 1t × 3m WG

- 防水型の略記号
- 長さm
- 最大使用荷重
- タイプ E=両端アイ型 N=エンドレス形
- シライマルチスリング® W・Gの略記号

使用荷重表 (つり角度 $\alpha = 0^\circ$ の場合)

● FE 形 (両端アイ形)

形式	色相	使用荷重				
		ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り		
				2点吊り	4点吊り	
(t以下)						
DR-1~6	FE1.0 WG	紫	1.0	0.8	2.0	4.0
DP-1~6	FE1.6 WG	青	1.6	1.28	3.2	6.4
DS-1~6	FE2.0 WG	緑	2.0	1.6	4.0	8.0
DT-1~10	FE3.2 WG	黄	3.2	2.56	6.4	12.8


● FN 形 (エンドレス形)

形式	色相	使用荷重			
		ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り	
				2点吊り	4点吊り
(t以下)					
FN1.0 WG	紫	1.0	0.8	2.0	4.0
FN1.6 WG	青	1.6	1.28	3.2	6.4
FN2.0 WG	緑	2.0	1.6	4.0	8.0
FN3.2 WG	黄	3.2	2.56	6.4	12.8


⚠ 使用上の注意

芯体 (白) が見えたら使用ストップ!!

表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体 (白) が見えてきた。また部分的な硬化や太さの不均一がある場合は使用を中止してください。

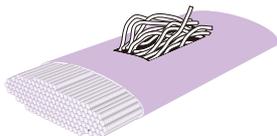


角張ったものは「当てもの」なしで吊れません

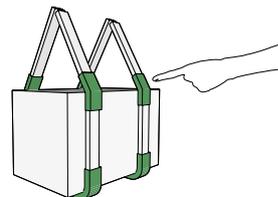

酸洗いなどには使えません

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには、絶対使用しないでください。酸洗いなどには耐薬品専用のケミカルスリングをお使いください。

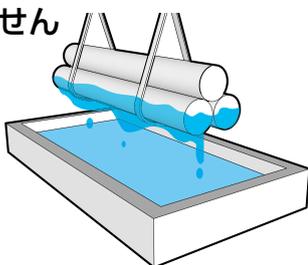

熱いものは吊れません

高温に弱いので必ず 100℃以下の条件でお使いください。高温の場合は耐熱用のマルチスリングをお使いください。

