

EA981EG-1A~24A 両端金具付スリング


※全て廃番になりました。

既備になりました。

品番	有効長さ	使用荷重	スリング幅	リング
EA981EG-1A	1.0m	0.63t	25mm	1.0t用
EA981EG-2A	1.5m			
EA981EG-3A	2.0m			
EA981EG-4A	2.5m			
EA981EG-5A	3.0m			
EA981EG-11A	1.0m	1.0t	35mm	
EA981EG-12A	1.5m			
EA981EG-13A	2.0m			
EA981EG-14A	2.5m			
EA981EG-15A	3.0m			
EA981EG-21A	1.0m	1.5t	50mm	2.0t用
EA981EG-22A	1.5m			
EA981EG-23A	2.0m			
EA981EG-24A	3.0m			



- 1本吊
- 材質…スリング:ナイロン
リング:鉄鋳物
- 軽くてしなやかで使いやすいスリングです。
- 型くずれ・曲りぐせ・ささくれによる怪我の心配がありません。
- クレーンのブレーキショックを和らげます。

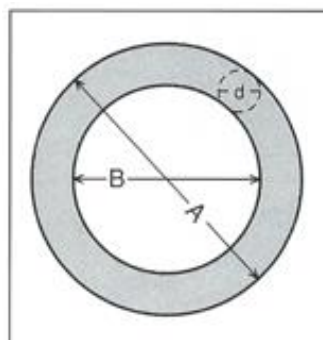

使用荷重 (t)	A (mm)	B (mm)	dφ (mm)
1	97	65	16
2	113	75	19

- ・1t…EG-1A~15A
- ・2t…EG-21A~24A

※金具の大きさにご注意下さい。

- ・上部リングがクレーンフックに入らない等の問題が起こります。
リングのサイズをご確認下さい。