

もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた  
優れた作業性を発揮するスリングです。

## 特長

JIS B 8811


ポリエステル芯

(0.5t~16t 0.5m~10m迄)\*

## 1 しなやかで、ベルトに比べ優しい設計!

ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。

傷、荷滑りもおきにくくなっています。

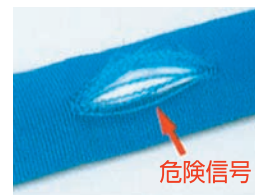

## 2 使用荷重がひとめで判る!

荷重別に色を分けておりますので、つり荷に応じてスリングを容易にお選びいただけます。

又、外布より内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。

※型式・t数により異なります。



## 形式・寸法規格

### E形(両端アイタイプ)

(mm)

| 最大使用荷重 |    | 0.5t | 1t  | 1.6t | 2t  | 3.2t | 5t  | 8t  | 10t | 13t | 16t | 18t | 20t | 25t |
|--------|----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ア イ    | 長さ | 150  | 200 | 200  | 300 | 300  | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
|        | 厚さ | 5    | 8   | 10   | 10  | 14   | 16  | 18  | 29  | 39  | 40  | 42  | 43  | 46  |
|        | 幅  | 24   | 26  | 34   | 37  | 45   | 62  | 81  | 85  | 88  | 91  | 105 | 110 | 129 |
| 縫製部    | 厚さ | 14   | 18  | 21   | 22  | 24   | 25  | 27  | 41  | 46  | 52  | 57  | 60  | 64  |
|        | 幅  | 31   | 33  | 41   | 43  | 50   | 87  | 122 | 142 | 166 | 190 | 200 | 205 | 205 |
| 本 体    | 厚さ | 6    | 9   | 12   | 13  | 20   | 21  | 23  | 28  | 32  | 33  | 34  | 38  | 42  |
|        | 幅  | 38   | 43  | 48   | 55  | 64   | 91  | 126 | 129 | 170 | 200 | 210 | 215 | 215 |



 
## 特殊品について

- ・E形のアイ寸法はご指定通りに調整可能です。
- ・標準品以外の製品につきましても承りますので、お気軽にご相談ください。

### N形(エンドレスタイプ)

(mm)



| 最大使用荷重      |    | 0.5t | 1 t | 1.6 t | 2 t | 3.2 t | 5 t | 8 t | 10 t | 13 t | 16 t | 18 t | 20 t | 25 t |
|-------------|----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 本 体<br>(mm) | 厚さ | 4    | 5   | 7     | 9   | 11    | 13  | 18  | 30   | 32   | 34   | 35   | 37   | 49   |
|             | 幅  | 39   | 45  | 46    | 49  | 57    | 65  | 78  | 87   | 93   | 106  | 113  | 115  | 134  |



数値は参考数値です

## 最大使用荷重表

  单位：t

| 荷 重 表            |       |                   | ストレート<br>ぶり                                                                         |                                                                                     | 目通しぶり (チョークぶり)                                                                      |                        |                                   |                                    | バスケットぶり                                                                              |                        |                                   |                                    |                                                                                       |                        |                                   |                                    |
|------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| E形<br>(両端アイタイプ)  |       |                   |  |  |  |                        |                                   |                                    |  |                        |                                   |                                    |  |                        |                                   |                                    |
| N形<br>(エンドレスタイプ) |       |                   |  |  |  |                        |                                   |                                    |  |                        |                                   |                                    |  |                        |                                   |                                    |
| 吊り角度 $\alpha$    |       |                   | —                                                                                   | —                                                                                   | $\alpha = 0^\circ$                                                                  | $\alpha \leq 45^\circ$ | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$ | $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ | $\alpha = 0^\circ$                                                                   | $\alpha \leq 45^\circ$ | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$ | $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ | $\alpha = 0^\circ$                                                                    | $\alpha \leq 45^\circ$ | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$ | $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ |
| カラー              | トン数   | 最大モード係数<br>使用荷重 M | 1.0                                                                                 | 0.8                                                                                 | 1.6                                                                                 | 1.4                    | 1.1                               | 0.8                                | 2.0                                                                                  | 1.8                    | 1.4                               | 1.0                                | 4.0                                                                                   | 3.6                    | 2.8                               | 2.0                                |
| 灰                | 0.5t  | 0.5t              | 0.5                                                                                 | 0.4                                                                                 | 0.8                                                                                 | 0.7                    | 0.55                              | 0.4                                | 1.0                                                                                  | 0.9                    | 0.7                               | 0.5                                | 2.0                                                                                   | 1.8                    | 1.4                               | 1.0                                |
| 紫                | 1.0t  | 1.0t              | 1.0                                                                                 | 0.8                                                                                 | 1.6                                                                                 | 1.4                    | 1.1                               | 0.8                                | 2.0                                                                                  | 1.8                    | 1.4                               | 1.0                                | 4.0                                                                                   | 3.6                    | 2.8                               | 2.0                                |
| 青                | 1.6t  | 1.6t              | 1.6                                                                                 | 1.28                                                                                | 2.56                                                                                | 2.24                   | 1.76                              | 1.28                               | 3.2                                                                                  | 2.88                   | 2.24                              | 1.6                                | 6.4                                                                                   | 5.76                   | 4.48                              | 3.2                                |
| 緑                | 2.0t  | 2.0t              | 2.0                                                                                 | 1.6                                                                                 | 3.2                                                                                 | 2.8                    | 2.2                               | 1.6                                | 4.0                                                                                  | 3.6                    | 2.8                               | 2.0                                | 8.0                                                                                   | 7.2                    | 5.6                               | 4.0                                |
| 黄                | 3.2t  | 3.2t              | 3.2                                                                                 | 2.56                                                                                | 5.12                                                                                | 4.48                   | 3.52                              | 2.56                               | 6.4                                                                                  | 5.76                   | 4.48                              | 3.2                                | 12.8                                                                                  | 11.52                  | 8.96                              | 6.4                                |
| 赤                | 5.0t  | 5.0t              | 5.0                                                                                 | 4.0                                                                                 | 8.0                                                                                 | 7.0                    | 5.5                               | 4.0                                | 10.0                                                                                 | 9.0                    | 7.0                               | 5.0                                | 20.0                                                                                  | 18.0                   | 14.0                              | 10.0                               |
| 紺                | 8.0t  | 8.0t              | 8.0                                                                                 | 6.4                                                                                 | 12.8                                                                                | 11.2                   | 8.8                               | 6.4                                | 16.0                                                                                 | 14.4                   | 11.2                              | 8.0                                | 32.0                                                                                  | 28.8                   | 22.4                              | 16.0                               |
| 濃緑               | 10.0t | 10.0t             | 10.0                                                                                | 8.0                                                                                 | 16.0                                                                                | 14.0                   | 11.0                              | 8.0                                | 20.0                                                                                 | 18.0                   | 14.0                              | 10.0                               | 40.0                                                                                  | 36.0                   | 28.0                              | 20.0                               |
| 濃緑               | 13.0t | 13.0t             | 13.0                                                                                | 10.4                                                                                | 20.8                                                                                | 18.2                   | 14.3                              | 10.4                               | 26.0                                                                                 | 23.4                   | 18.2                              | 13.0                               | 52.0                                                                                  | 46.8                   | 36.4                              | 26.0                               |
| 濃緑               | 16.0t | 16.0t             | 16.0                                                                                | 12.8                                                                                | 25.6                                                                                | 22.4                   | 17.6                              | 12.8                               | 32.0                                                                                 | 28.8                   | 22.4                              | 16.0                               | 64.0                                                                                  | 57.6                   | 44.8                              | 32.0                               |
| 濃緑               | 18.0t | 18.0t             | 18.0                                                                                | 14.4                                                                                | 28.8                                                                                | 25.2                   | 19.8                              | 14.4                               | 36.0                                                                                 | 32.4                   | 25.2                              | 18.0                               | 72.0                                                                                  | 64.8                   | 50.4                              | 36.0                               |
| 濃緑               | 20.0t | 20.0t             | 20.0                                                                                | 16.0                                                                                | 32.0                                                                                | 28.0                   | 22.0                              | 16.0                               | 40.0                                                                                 | 36.0                   | 28.0                              | 20.0                               | 80.0                                                                                  | 72.0                   | 56.0                              | 40.0                               |
| 濃緑               | 25.0t | 25.0t             | 25.0                                                                                | 20.0                                                                                | 40.0                                                                                | 35.0                   | 27.5                              | 20.0                               | 50.0                                                                                 | 45.0                   | 35.0                              | 25.0                               | 100.0                                                                                 | 90.0                   | 70.0                              | 50.0                               |