


EA981VD-21A～-33A  
スリングチェーン



品番	全長L	重量
EA981VD-21A	1.5m	3.5kg
EA981VD-22A	2m	4.4kg
EA981VD-23A	3m	6.1kg
EA981VD-25A	1.5m	4.8kg
EA981VD-26A	2m	5.9kg
EA981VD-27A	3m	7.0kg
EA981VD-31A	1.5m	9.6kg
EA981VD-32A	2m	11.8kg
EA981VD-33A	3m	16.2kg


仕様

- 2本吊
- 使用荷重…-21A～-23A:0～60° (1.7t)  
60～90° (1.4t)  
-25A～-27A:0～60° (2.7t)  
60～90° (2.2t)  
-31A～-33A:0～60° (4.3t)  
60～90° (3.5t)
- マスターリンク内径…-21A～-23A:120×70mm、  
-25A～-27A:140×80mm  
-31A～-33A:160×95mm
- スチール鋳鉄製
- スプリングフック(外れ止め付)
- マスターリンク付

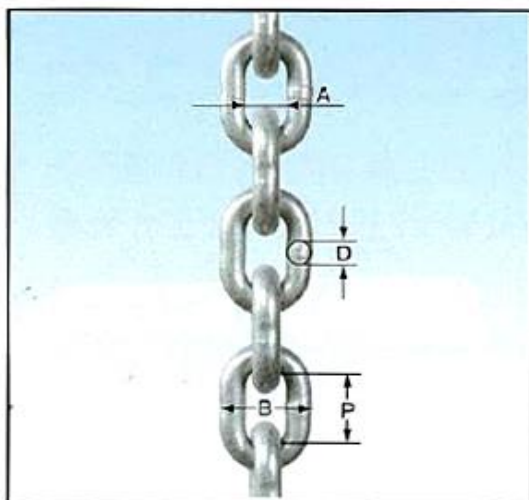

### チェーン

EA品番	使用荷重 (t)	チェーン サイズ(mm)	サイズ(mm)		
			P	A	B
EA981VD-21A~23A	1	6.3	19	7.9	21
EA981VD-25A~27A	1.6	7.1	21	9.6	24.8
EA981VD-31A~33A	3.2	10	30	12.9	34.2

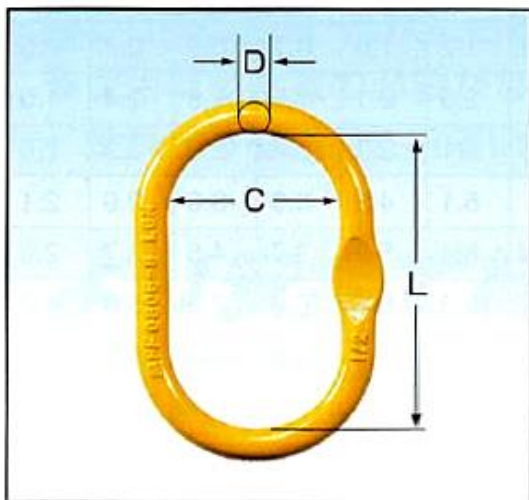

### マスターリング

EA品番	使用荷重 (t)	チェーン サイズ	サイズ(mm)			重量 (kg)
			L	C	D	
EA981VD-21A~23A	2.0	6.3	120	70	14	0.5
EA981VD-25A~27A	3.2	7.1	140	80	17	0.75
EA981VD-31A~33A	6.0	10	160	95	23	1.6

### スリングフック

EA品番	使用	チェーンサイズ (mm)	サイズ (mm)								重量 (kg)
			L	B	D	E	F	G	H	K	
EA981VD-21A~23A	1	6.3	80	22	31	20	10	17	20	67	0.25
EA981VD-25A~27A	1.6	7.1	98	28	37	25	12	21	24	80	0.45
EA981VD-31A~33A	2.5	10	121	35	46	32	15	23	31	104	0.9

