



玉掛ワイヤー・クレーンスリング

JISトゲ無し玉掛ワイヤー（メッキ） ZT

START[®]ワイヤー ZTシリーズ

トゲ無し『バーブフリー加工』

PAT. No.4313330

- ロック（クランプ管）が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
- 吊荷にキズがつきにくい
- トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
- ワイヤー自体の耐久性が向上

『バーブフリー加工』（トゲ無し）



新製品

トゲ無し部分拡大



従来品

トゲ部分拡大

- アルミロックもトゲもありません。
- 1本吊厳禁です。

型式ZT

ロープ径

mm

×

全長

m

JISメッキ 表面油極少

6φ 6×24
9φ 6×24
12φ 6×24

- 吊荷が汚れにくい
- サビにくい

ロープ芯一体型 『強力特殊タグ』

PAT. No.4814650


- 外れにくく破れにくい
- JIS玉掛索であることの証明が容易
- 安全荷重、規格記載済み
- ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付

PATENTED



NETIS（国土交通省）

登録番号 QS-160054-VE

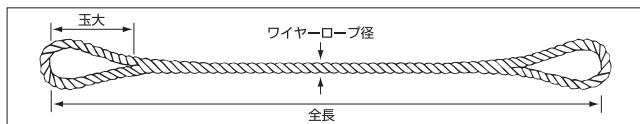

型 式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)
EA981WA-11 ZT6mm×1m	6	1	160
EA981WA-12 ZT6mm×1.5m	6	1.5	160
EA981WA-13 ZT6mm×2m	6	2	160
ZT6mm×3m	6	3	160
ZT6mm×4m	6	4	160
ZT6mm×5m	6	5	160
ZT6mm×6m	6	6	160
EA981WA-21 ZT9mm×1m	9	1	200
EA981WA-22 ZT9mm×1.5m	9	1.5	200
EA981WA-23 ZT9mm×2m	9	2	200
ZT9mm×3m	9	3	200

EA981WA-31
EA981WA-32
EA981WA-33

型 式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)
ZT9mm×4m	9	4	200
ZT9mm×5m	9	5	200
ZT9mm×6m	9	6	200
ZT12mm×1m	12	1	200
ZT12mm×1.5m	12	1.5	240
ZT12mm×2m	12	2	240
ZT12mm×3m	12	3	240
ZT12mm×4m	12	4	240
ZT12mm×5m	12	5	240
ZT12mm×6m	12	6	240

吊
具

玉掛ワイヤー・クレ