


セーフティカラースリング(JISワイヤ玉掛索) PAT.®

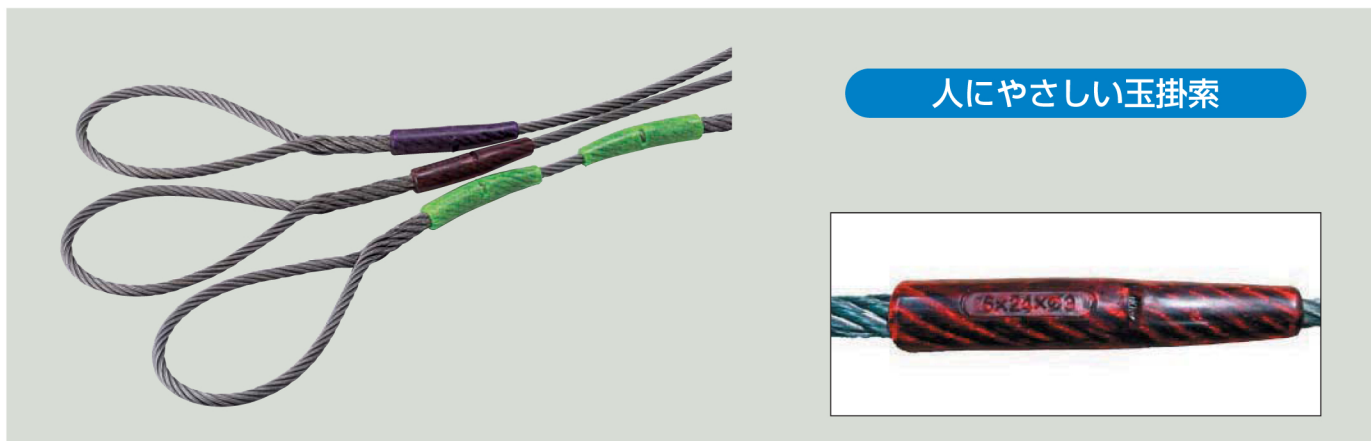

人にやさしい玉掛索

■特長

- 編込み部の端末を樹脂モールドリングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。
- 樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。
- 樹脂モールドリング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。
- モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。
- 色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。

■色と長さ

1m	1.5m	2m	2.5m	3m	4m	5m	6m
黄緑	紫	無色	オレンジ	赤	黄	ピンク	緑

※色合いは実際のものとは多少異なります。

■セーフティカラースリング

ロープ径	9mm (05203SC09)				12mm (05203SC12)				16mm (05203SC16)			
長さ	規格サイズ コード	重量 (kg)	入数 (本)	EA品番	規格サイズ コード	重量 (kg)	入数 (本)	EA品番	規格サイズ コード	重量 (kg)	入数 (本)	EA品番
1	01	0.60	24	EA981WC-11	01	1.20	14	EA981WC-21	01			
1.5	01S5	0.73	20	EA981WC-12	01S5	1.44	10	EA981WC-22	01S5	2.82	裸	
2	02	0.86	20	EA981WC-13	02	1.67	10	EA981WC-23	02	3.25	裸	EA981WC-32
2.5	02S5	1.00	14	EA981WC-14	02S5	1.91	8	EA981WC-24	02S5	3.68	裸	EA981WC-33
3	03	1.13	14	EA981WC-15	03	2.15	8	EA981WC-25	03	4.10	裸	EA981WC-34
4	04	1.40	10	EA981WC-16	04	2.63	8	EA981WC-26	04	4.95	裸	EA981WC-35
5	05	1.67	10	EA981WC-17	05	3.11	6	EA981WC-27	05	5.80	裸	EA981WC-36
6	06	1.94	10	EA981WC-18	06	3.60	6	EA981WC-28	06	6.65	裸	

●梱包：9mmおよび12mmは1本ずつ袋入りをケース梱包、16mmは裸結束です。