


丸形基本形

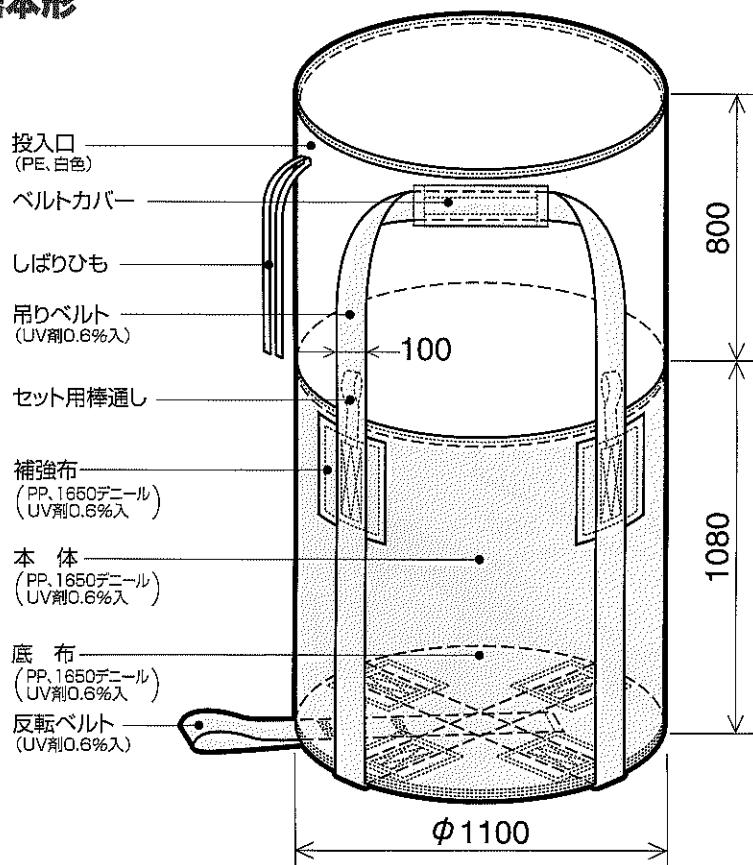

KR-2-B

(1m³・1t)

■特徴

標準在庫有

- ① 1650デニール、UV剤0.6%入りなので強力。3～6ヶ月対応。土木用のスタンダード。(P.10)
- ② 底ベルトが十文字縫製なので、強力。
- ③ 反転ベルト付きなので、反転排出が楽。
- ④ “ひらいてポン”の畳み方なので、コンテナスタンド不要。緊急時、並べて一気に土を入れられます。
- ⑤ 2・3段積みOK。但、4・5段積みは、KR-2-V・O又は、KR-2-B・B。(P.10)

- 色：ベージュ
- 納期：即納

KR-2-B ブラック

(1m³・1t)

KR-2-Bのブラックタイプもあります。

- 紫外線防止
- 色：黒
- 納期：即納


〈用途〉

土	廃	セ	飼	農	化	般
土木	産業廃棄物	セメント	飼料肥料	農業	化学	一般用

“ひらいてポン”

PAT.P.

KR-2-B、KR-2-E、KR-2-BB-3、KR-2-BB-1、KR-2-S、KR-2-ST

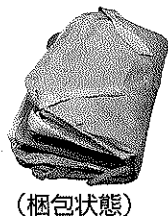


10秒で半自立

(容量1/2)

満杯になったら




①片方を開く

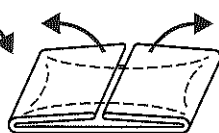


②両側持ち上げ




③内側から開く

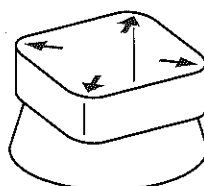

④4隅を押す
(高さが約1/2)

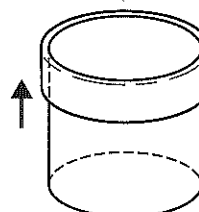

⑤上に押上げる

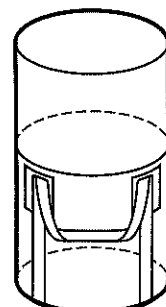

⑥正規の高さ