
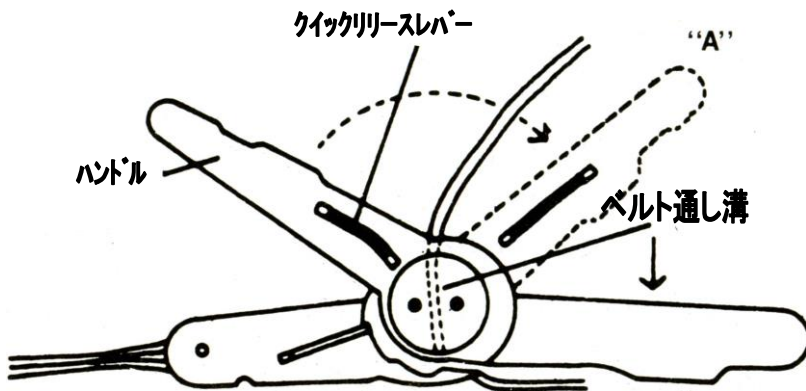
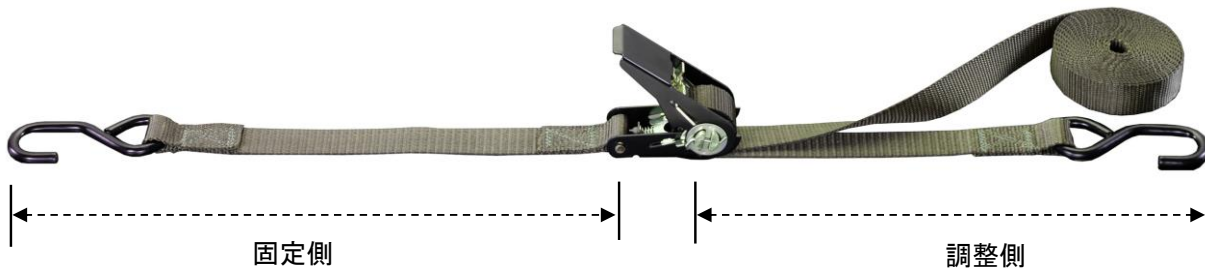


EA982B-5G (ラチェット式ベルト荷締機【OD色】)

◆仕様

- 使用荷重…230kg
- 破断荷重…700kg
- ベルト長…固定側:0.37m
調整側:4.7m
- ベルト幅…25mm
- 材質…荷締機:スチール
ベルト:ポリエステル
- 重量…500g
- 巻き取り寸法…650mm

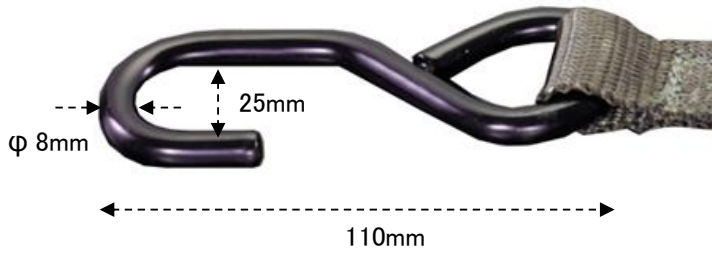

使用方法

締め方

ベルト通し溝にベルトを通します。
ハンドルをAの方向に押したり引いたりすることによりラチェットがききベルトがしまっていきます。

“B” 緩め方

クイックリリースレバーを押しBの位置まで傾けます。
ベルトを引きますとベルトが緩みます。

使用例

