


ラチェット式ベルト荷締機 取扱説明書

このたびはエスコ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品の用途は固縛、結束作業になります。用途外の使用はおやめください。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

Ver.1.3

【使用上の注意】

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・使用荷重以内で使用すること。 ・玉掛け、牽引、吊上げ用途には使用をしない。 ・ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しない。 ・製品を引きずったり、投げ捨てるなど乱暴に扱わない。 ・高温化での使用はしない。 ・角のある荷を固定する場合は、損傷を防ぐ為、当て物を装着すること。 ・荷の輸送前、及び輸送中も定期的に荷締機の状態を確認すること。 振動等で緩む場合があります、緩みがある場合は増締めすること。 ・荷締めを解除する場合、荷が安定して移動及び落下しないかを確認すること。
---	--

【点検】使用前に点検を行い、異常がある場合は使用を中止してください。


点検部分	点検方法	廃棄基準
ベルト	目視	<ul style="list-style-type: none"> ・目立った切りきず、擦りきず、引っ掛けきずのあるもの。 ・織目がわからないほどの毛羽立っているもの。 ・摩耗及び縫糸の切断が認められるもの。
バックル 及び 端末金具	目視	<ul style="list-style-type: none"> ・曲がり、ねじれ、ゆがみなどの変形がある。 ・亀裂、腐食、摩耗、変色をしているもの。
	動作確認	・ラチェットバックルの動作に引っかかりなど不良がある。

【締め方】

- ①ベルト端末金具がついている場合は固定点に掛けます。エンドレスタイプはそのまま荷へ巻いてください。
- ②ベルトをスロット(A)の下から上に通し、ベルト先端(D)を引っ張ってゆるみをとります。ベルトがねじれないようにしてください。
- ③ハンドル(B)を矢印の方向へ繰り返し動かしてベルトを締めます。スロット(A)でベルトを巻取り過ぎないようにしてください。
- ④荷が固定されているか確認した後、ハンドルを(E)側に倒します。(締め過ぎは、荷、固定点及び荷締機の破損につながるおそれがあります。ベルトが余る場合は、垂れさがらないようにしてください。)

【緩め方】

- ①クイックリリース(C)を引上げながらハンドル(B)を(E)の反対側に180°倒します。
- ②スロット(A)を通るベルトの下側を引っ張るとベルトを取り出せます。

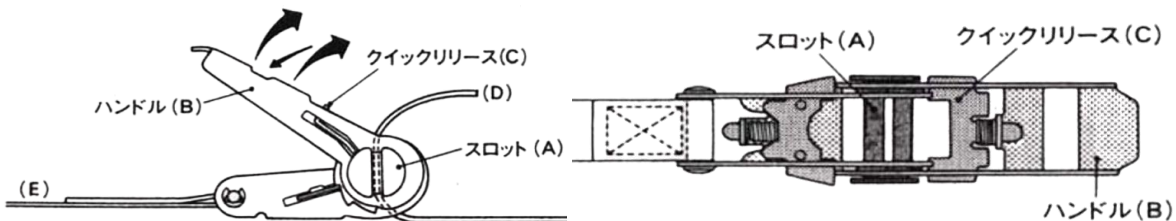

【使用荷重一覧】

品番	使用荷重	品番	使用荷重	品番	使用荷重
EA982B-1	200kg	EA982B-8G	1,650kg	EA982B-21	660kg
EA982B-2	660kg	EA982B-10A	330kg	EA982B-24	330kg
EA982B-3	1,300kg	EA982B-10G	330kg	EA982B-25	330kg
EA982B-4	330kg	EA982B-14	330kg	EA982B-27	660kg
EA982B-5G	230kg	EA982B-15G	230kg	EA982B-28	1,650kg
EA982B-6G	230kg	EA982B-17	660kg	EA982BA-101	230kg
EA982B-7G	660kg	EA982B-18	1,650kg		