

EA982BA-8B (ラチェット荷締機)取扱説明書


Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


◆仕様

- ・入数…2本
- ・安全使用荷重…226kg
- ・フック径…φ9mm
- ・ベルト幅…25mm
- ・ベルト長…固定側:0.8m
調整側:1.6m
- ・材質…ベルト:ポリエステル
フック:スチール

◆各部名称

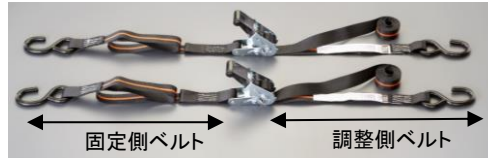

ラチェット部

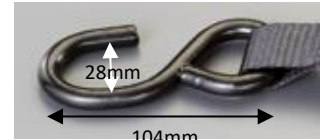

◆注意

- ・必ず安全使用荷重以下でご使用下さい。怪我や事故の原因となります。
- ・フックを使用する際は正しく固定点に掛けてください。
- ・角のある荷を固定するときは、ベルトの損傷を防ぐために当て物を装着する。
- ・壊れやすい荷を固定するときは、荷が壊れないように保護したうえで固定してください。
- ・ラチェットバックルはベルトを巻取軸に一回半以上巻き取ってください。
- ・巻取軸にベルトを巻き過ぎないようにしてください。
- ・荷の輸送前に、荷締機が正しく装着されているか再度確認してください。
- ・輸送中の振動等で荷が移動し、ベルトが緩むことがあります。
必要に応じて、定期的に増締めしてください。
- ・荷を下ろす際は荷締機を外してから下ろしてください。
- ・荷締め専用の製品です。牽引や吊り下げ作業に使用しないでください。
- ・ベルトを結んだり、ベルト同士をひっかけたりしないでください。
- ・荷締機を引きずったり、投げたりしないでください。
- ・ベルトを鋭い刃や熱、腐食性のものに近づけないでください。
- ・ラチェット部の作動を円滑にするため適時注油を行い、余分な油は拭き取ってください。

◆使用方法

- ① フックを所定のポイントに掛けます。
- ② ベルト(調整側)の端をラチェットの巻取軸に差し込み、
(図1)のように矢印A方向に引っ張り、緩みをとってください。
- ③ ベルトが対象物をしっかり固定できるようになるまでハンドルを
上下に操作します。(図2)
- ④ ベルトの巻取が完了したら、ハンドルを完全に倒してください。(図3)
- ⑤ 解除方法:リリースレバーを押しながらハンドルを180°開くとラチェットが
解除されるので、調整側ベルトを引っ張り、緩めてください。(図4)



図1




図2



図3



 図4



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

20.Dec