

EA982BC-5A[ラチェット式]ベルト荷締機(カモフラージュ)取扱説明書

Ver.1.2

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

- ・安全使用荷重…450kg
- ・積荷の固定、荷締専用
- ・ベルト材質…ポリエステル
- ・ベルト幅…31.7mm
- ・ベルト長…固定側(0.42m)、調整側(4.6m)
- ・フック材質…スチール
- ・フックサイズ…φ 8×21mm口巾
- ・重量…935g
- ・入数…2本



使用上の注意

1. 安全使用荷重以下で使用して下さい。
怪我や荷物に損傷を起こす恐れがあります。
締めすぎによる機器の損傷にも注意して下さい。
2. 使用前にはベルト・フック及びバックルに異常が無いか確認して下さい。
3. 車両やトレーラーが荷物の負荷に耐えられることを確認して下さい。
4. 車両で運搬時は、時々荷物の状態や荷締機の緩みなどがないか確認して下さい。
5. ベルトを鋭い刃や熱・腐食性のものなどに近づけないよう注意して下さい。
6. ベルトが切れたり、擦り切れたり、よじれたり、こげたり、溶けていた場合は使用しないで下さい。
7. 荷締め専用の製品です。牽引や吊上げ作業には使わないで下さい。


◆使用方法

1. 荷物の上にベルトを置き、アンカーポイントにフックをしっかり掛けます。
2. ベルトの端をラチェットのリールに差し込みます。(図1参照)
3. ベルトをリールに2～4回巻きつけ固定します。



リールにベルトを巻きすぎるとラチェットが詰まります。
リールからベルトが溢れだした場合は、もう一度初めからやり直して下さい。

4. 荷物の固定ができたときや輸送中は ハンドルを閉じて下さい。(図2参照)
5. リリースバーを押しながら、ハンドルを180° 開くとラチェットが解除され、ベルトを緩めることができます。(図3参照)

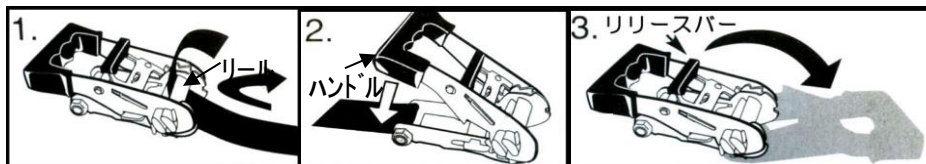

6. アンカーポイントがない場合はベルトのフックをD管に掛けて使用することができます。
しっかりした場所にベルトを掛けて下さい。負荷で変形するような場所には設置しないで下さい。



フック

+



D管

