


(ラチェット荷締機【エンドレス型】)

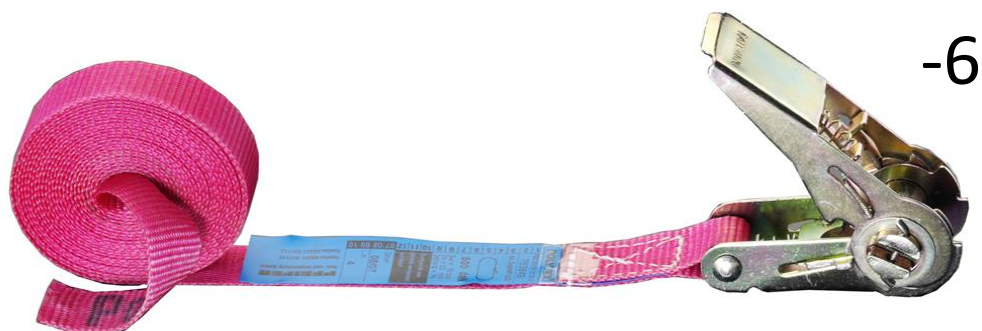

品番	最大引張荷重	ベルト長	ベルト幅	ベルト材質	荷締機材質	破断荷重
EA982CE-4	160kg	4m	25mm	ポリエステル	スチール	500kg
EA982CE-6		6m				

●操作方法

①調整側ベルトを巻き取り軸に通す。	②ゆるみが無くなるまで引く。
③ハンドルを反復操作して巻き取り軸に1回以上巻きつけたあと、ハンドルを元の位置に戻して完了。	④解除レバーを引きながら、ハンドルを180°開くと、巻き取り軸が解放状態になり、ベルトがゆるむ。