

ラチェットバックル エンドレス形




楽々締め付け！！ 小気味良くカチカチ決まる。

標準タイプ

(JIS B 8850)

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。


ラチェットバックル RN (エンドレス形)

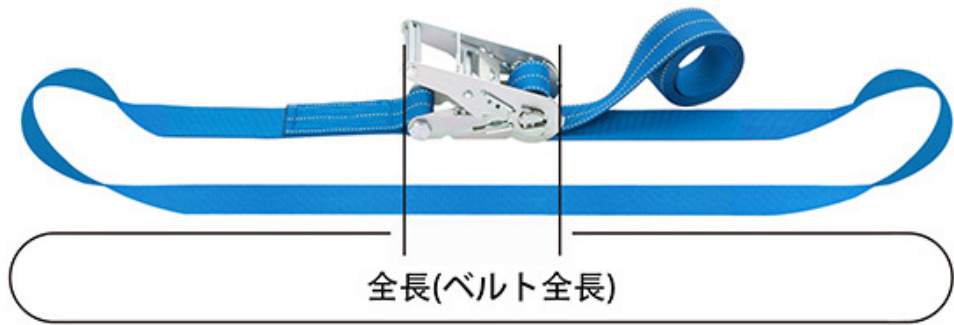

※商品画像は一例であり、形式により仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

形式	ベルト幅	ベルト厚さ mm	最大使用力 kN (kg)	破断荷重 kN
RN-25M(RB102)	25	1.7	5 (509)	20
RN-35(RB202)	35	2	10 (1010)	40
RN-50L(RB302)	50	2.5	15 (1520)	60
RN-50M(RB502)	50	3.3	20 (2030)	80
RN-75H(RB1002)	75	3.5	50 (5090)	200


1kN≒0.1tf

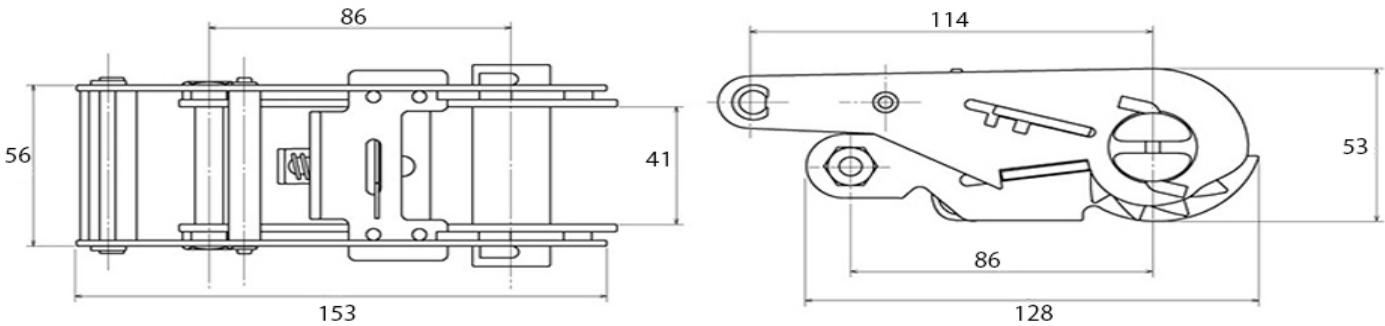

ラチェットバックルの操作方法


しめかた

ベルトの先端をリールの溝に通し、ある程度締まるまで引っ張ってから、反復操作して、締めつけてください。

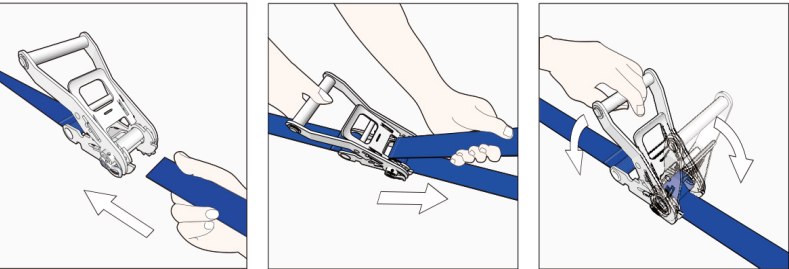

ほどきかた

ハンドルの解除レバーを引いてハンドルを引き起こせば、リールが空転してスムーズにゆるみます。

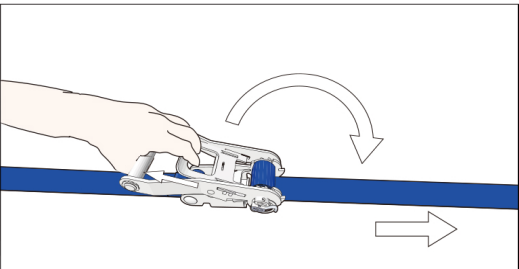

ご使用上の注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

シグナルライン

ベルトの「シグナルライン」（黄色線）がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

玉掛け厳禁

玉掛けには「[シライスリング®](#)」をご使用ください。

角張ったモノには必ず当てものをしてください

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず必ず当てものをしてください。

バックルプロテクターは、後で装着できません

バックルが直接荷に接触する場合は、[バックルプロテクター](#)付きをご使用ください。