

# Model BRR-1210 トラロープタイプ

# Reelex 自動巻 バリアリール

BARRIER REEL


## トラロープの張り出し巻取りに便利な自動巻きリール



### 【特長】

- ①バネの力でロープの巻取り・収納がらくらく！
- ②余分なロープが散乱しないので  
安全・美観も向上！
- ③コンパクトで移動持ち運びに便利、  
固定設置でも使用可能!!
- ④バネの張力で最大10mを中間支柱を  
使わず張れます。
- ⑤ラチェット機構付で任意の長さのみ  
引出し可能
- ⑥ロープの取替えが簡単

### 外観寸法図

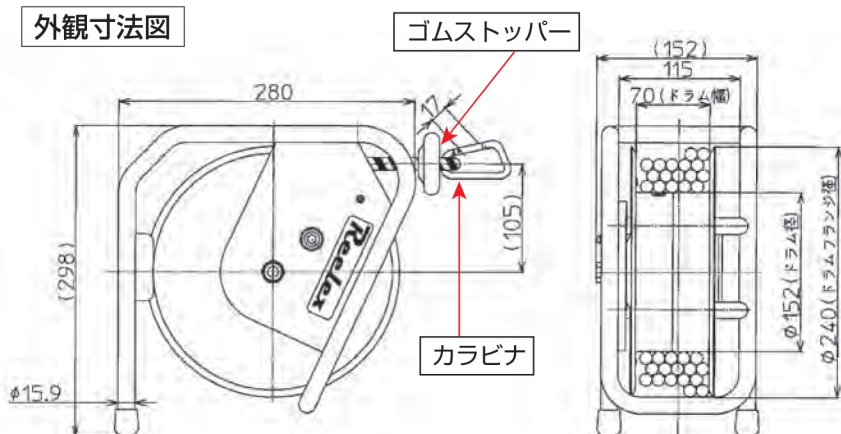


●交換用トラロープASSY  
品番：3M8-A0023

### ＜ご使用例＞

- 会社、店舗等の駐車場での営業時間外の  
車輛進入の防止
- 電気工事、通信工事、看板工事、清掃作業  
での立入禁止の区分け
- 工場での危険区域等への人の侵入の防止

### 取付ブラケット

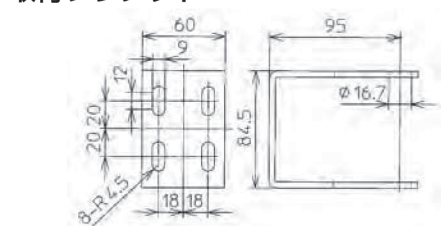

●付属の取付ブラケット  
ご使用により  
左右首振りが可能



### ■仕様一覧表

| 型式       | 品番        | トラロープ仕様                                | 本体質量                       | 生産国 | 備考                                        |
|----------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|-----|-------------------------------------------|
| BRR-1210 | 132-A0167 | 外径:Φ 12mm<br>全長 10m<br>材質:ポリエチレン (黄×黒) | 約4.8kg<br>(取付ブラケット<br>を除く) | 日本  | ・屋外設置使用可能 (防雨形)<br>・首振り可能<br>(片側90度片側55度) |

### 付属品

(六角穴付ボルト×4、六角ナット×4、平座金×4、バネ座金×4)  
(なべ小ねじ×1、六角ナット×1)

・防水性能：JIS C0920  
保護等級3 防雨型 相当

Reelex 中発販売株式会社