


鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適！危険な角をしっかりと保護

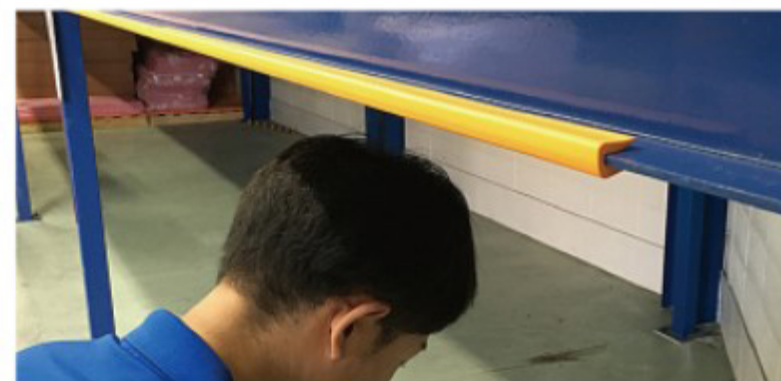

AC-128 AC-86 AC-85 AC-87



キレイに付けるコツ



- ① 取り付ける場所に両面テープを貼ります。
- ② クッションをはさみ込みます。
- ③ 剥離紙を掴み、引き抜くように剥がします。

特長

- 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- 耐摩耗性にも優れています。
- コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。

用途

- 鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部。

取付方法

- 両面テープ(別売P20「安心クッション用強力両面テープ」)または接着剤(別売P23「くっつくぞ」)

品名	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅5mm	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅9mm	安心クッションはさみこみ型 2m 内幅9mm	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅20mm	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅30mm
イメージ					
品番/カラー	AC-128 イエロー	AC-87-90 イエロー	AC-87 イエロー AC-87LG ライトグレー	AC-86 イエロー AC-86LG ライトグレー	AC-85 イエロー AC-85LG ライトグレー
	EA983FE-43	EA983FE-44		EA983FE-53	EA983FE-54
サイズ(mm)	約幅15×長900×高20	約幅18×長900×高30	約幅18×長2,000×高30	約幅35×長900×高30	約幅47×長900×高45
内幅×奥行(mm)	約内幅5×奥行15	約内幅9×奥行25	約内幅9×奥行25	約内幅20×奥行25	約内幅30×奥行35
重量(g)	約35	約105	約220	約170	約250
材質	NBR(発泡ゴム)				
箱入数(本)	20	20	20	20	10