


光って安心! 夜間・災害時の避難誘導に!

安心クッション L字型90cm/L字型40cm/コーナー用 蓄光

NEW

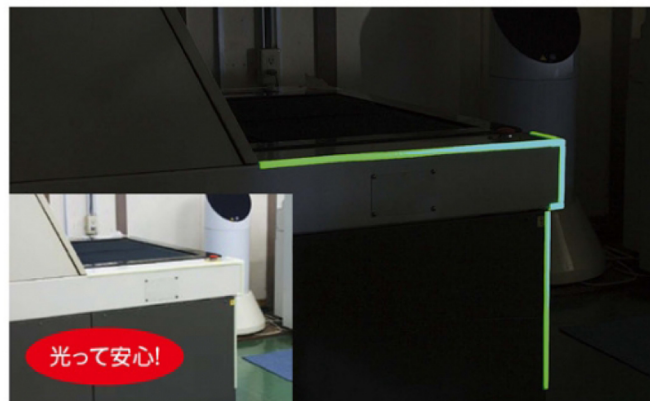

蓄光時間の目安

蛍光灯の室内で照射時間30分発光時間約3時間

※発光時間は照度、または照射時間により異なります。

抜群の耐摩耗性

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

優れた弾力性

シリコン製。非常にやわらかくて弾力性のある素材です。

かんたん施工

両面テープが貼付済なので貼るだけで設置できます。

※両面テープ貼付済

品 名	安心クッション コーナー用 極細 蓄光	安心クッション コーナー用 細 蓄光	安心クッション L字型 40cm 極細 蓄光	安心クッション L字型 40cm 細 蓄光	安心クッション L字型 90cm 極細 蓄光	安心クッション L字型 90cm 細 蓄光
イ メ ージ						
品 番	AT-06	AT-05	AT-04	AT-03	AT-02	AT-01
EA品番	EA983FE-76	EA983FE-77	EA983FE-86	EA983FE-87	EA983FE-88	EA983FE-89
サイズ (mm)	約巾18×長37×高15×厚4	約巾24×長50×高22×厚6	約巾18×長400×高15×厚4	約巾24×長400×高22×厚6	約巾18×長900×高15×厚4	約巾24×長900×高22×厚6
重 量	約8g	約22g	約45g	約95g	約100g	約220g
カラー	蓄光黄緑					
材 質	シリコン					
付属品	専用両面テープ貼付済					