

スポンジカバー／ゴムパイプカバー

安全・防犯

ミラー

カバーサイン


点字マット

カー関連

緩衝材

防災

安全

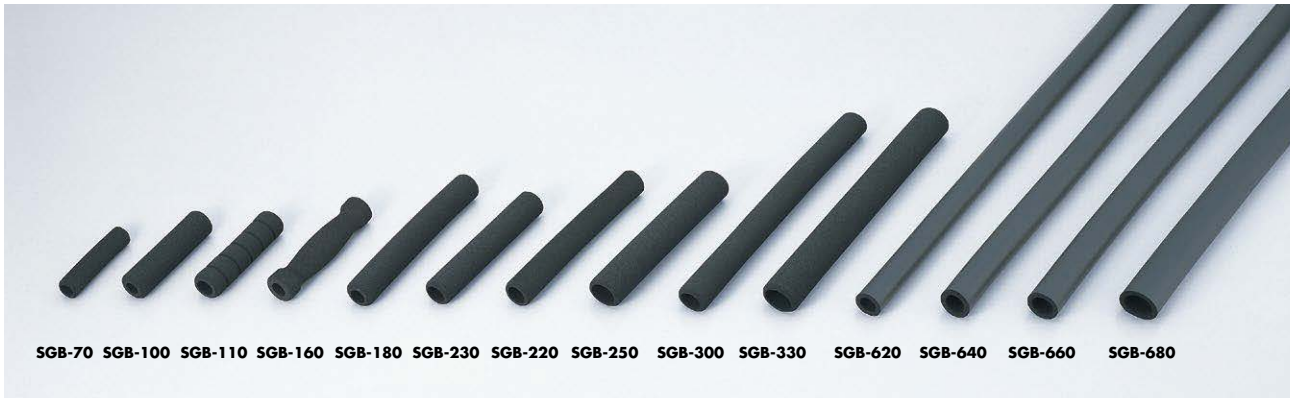

スポンジカバー

品番	参考上代	内径	適用サイズ	入数	JAN
SGB-70	¥ 85	約15mm×約98mm	15mm~17mm	5	4535395001111
SGB-100	¥120	約15mm×約120mm	15mm~17mm	5	4535395001128
SGB-110	¥130	約20mm×約120mm	20mm~22mm	5	4535395001159
SGB-160	¥190	約18mm×約153mm	18mm~20mm	5	4535395001142
SGB-180	¥210	約18mm×約220mm	18mm~20mm	5	4535395001135
SGB-220	¥260	約20mm×約220mm	20mm~22mm	5	4535395001166
SGB-230	¥270	約24mm×約180mm	24mm~25mm	5	4535395001173

品番	参考上代	内径	適用サイズ	入数	JAN
SGB-250	¥290	約29mm×約220mm	29mm~30mm	5	4535395001197
SGB-300	¥350	約24mm×約360mm	24mm~25mm	5	4535395001180
SGB-330	¥380	約29mm×約360mm	29mm~30mm	5	4535395001203
SGB-620	¥800	約19mm×約1000mm	19mm~20mm	5	4535395001074
SGB-640	¥820	約22mm×約1000mm	22mm~23mm	5	4535395001081
SGB-660	¥840	約24mm×約1000mm	24mm~25mm	5	4535395001098
SGB-680	¥870	約29mm×約1000mm	29mm~30mm	5	4535395001104



品番	参考上代	サイズ	入数	JAN
KCR-180	オープン	内径約18mm×約450mm	5	4535395002743
KCR-181	オープン	内径約18mm×約450mm	5	4535395002750
KSC-250	オープン	内径約25mm×約450mm	5	4535395002767
KSC-251	オープン	内径約25mm×約450mm	5	4535395002774
KSC-320	オープン	内径約32mm×約450mm	5	4535395002781
KSC-321	オープン	内径約32mm×約450mm	5	4535395002798

品番	参考上代	サイズ	適用サイズ	入数	JAN
SGA-75	オープン	内径約15mm×約98mm	15mm~17mm	5	4535395000817
SGA-105	オープン	内径約15mm×約120mm	15mm~17mm	5	4535395000824
SGA-115	オープン	内径約20mm×約120mm	20mm~22mm	5	4535395000831
SGA-185	オープン	内径約18mm×約220mm	18mm~20mm	5	4535395000848

材質：発泡ラバー (NBR)



ゴムパイプカバー

品番	参考上代	サイズ	入数	JAN
GPK-325	オープン	内径 25mm×300mm	5	4977720300405
GPK-332	オープン	内径 32mm×300mm	5	4977720300412

品番	参考上代	サイズ	入数	JAN
GPK-425	オープン	内径 25mm×450mm	5	4977720450612
GPK-432	オープン	内径 32mm×450mm	5	4977720450629

材質：エラストマー樹脂

特性用途
比較表