



ショックガード


ショックガード50

EA983FG-350




テープなし

ショックガード50用キャップ

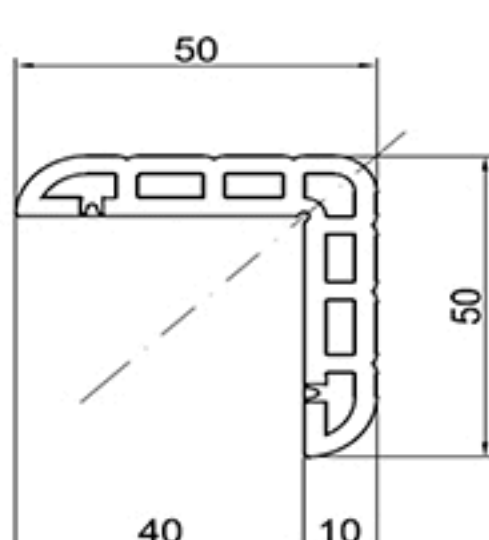


ショックガード65

EA983FG-365、-465

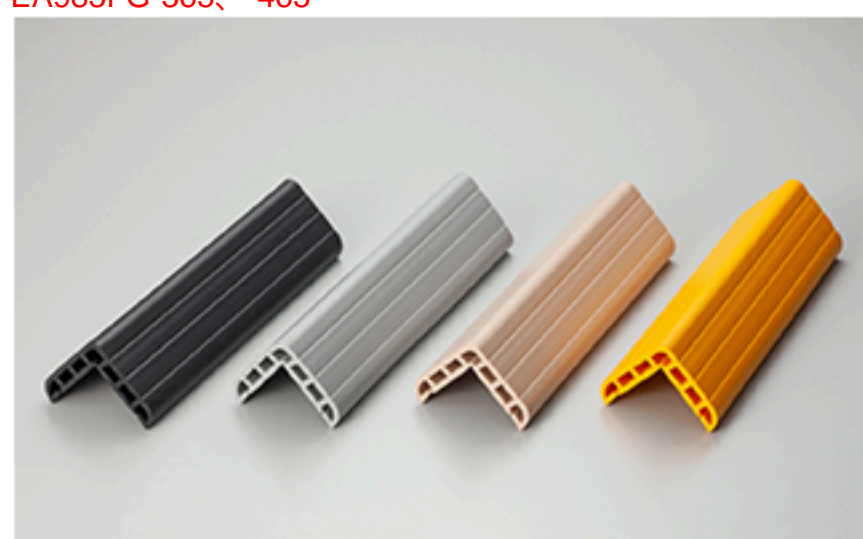

テープなし

ショックガード65用キャップ

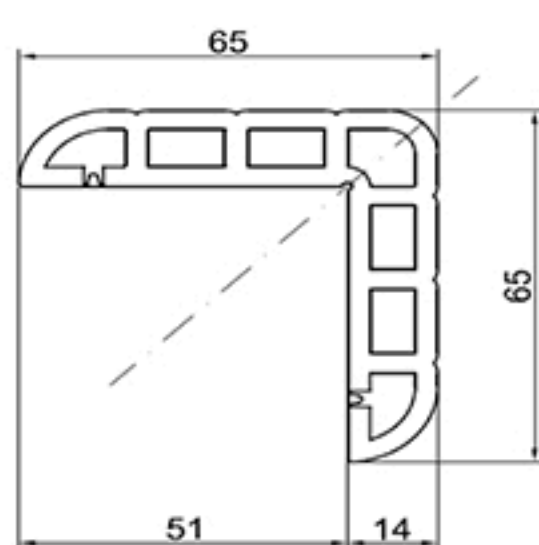


ショックガード90

EA983FG-390



テープなし

ショックガード90用キャップ

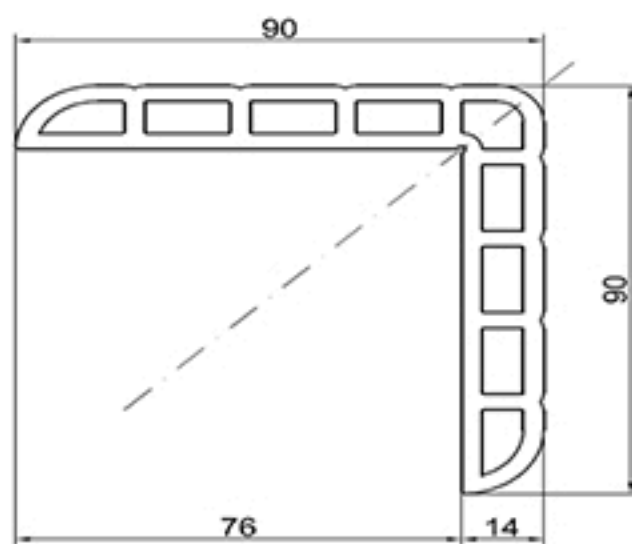

ショックガード50 EA983FG-350

規格 / mm

t 10 x 50 x 50 x 1000 / t 10 x 50 x 50 x 2000

材質

軟質塩化ビニール

色

黄・黒・ページユ・グレー

ショックガード65 EA983FG-365、-465

規格 / mm

t 14 x 65 x 65 x 1000 / t 14 x 65 x 65 x 2000

材質

軟質塩化ビニール

色

黄・黒・ページユ・グレー

ショックガード90 EA983FG-390

規格 / mm

t 14 x 90 x 90 x 1000 / t 14 x 90 x 90 x 2000

材質

軟質塩化ビニール

色

黄・黒・ページユ

(備考) 別途専用キャップ有り (材質: シリコン / 色: 黄・黒・ページユ・グレー / グレーは50、65のみ)