

## EA983FJ-30~-100

## [蛍光ライン付] コーナーガード

## ◆特 長

- 取付面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取付が容易で取付面が見えないスッキリデザイン
- 取付けよう当て板が不要なので、施工も簡単
- 取付面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。
- 蛍光ライン(蓄光タイプ)付で、暗闇で目印として安全性が保たれます。
- ゴムではない、エラストマー樹脂を使用しており、変形・風化・色落ちなどしにくく、長期間の仕様にも大丈夫です。


## ◆仕様

- 材質…エラストマー樹脂

## ◆サイズ


取扱い中止

品 番	サイズ(mm)	重 量	ビス本数(穴数)
EA983FJ-30	72.5×74.5×300(L)	0.82kg	4本
EA983FJ-45	72.5×74.5×450(L)	1.18kg	6本
EA983FJ-100	72.5×74.5×1000(L)	2.6kg	8本

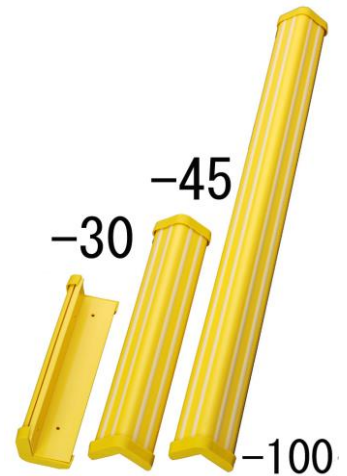

- ビス穴…φ5.7mm
- ビス穴部厚み…7mm
- ビス付属

## ◆取付方法

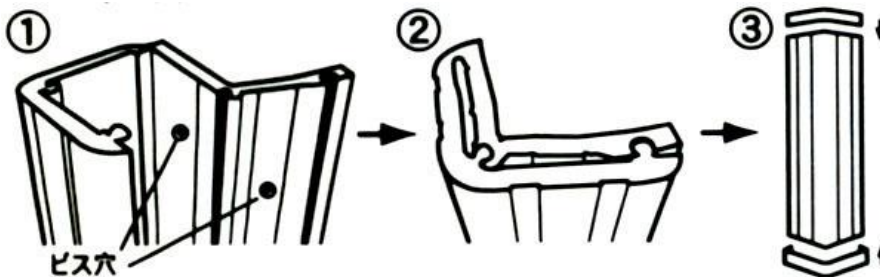

- ①ジョイント部をめくり、打つ側のビス穴から取付けます。
- ②カバーを閉じます。
- ③キャップをはめると取付面とカバーが一体開閉式になっており、取付ビスが見えません。

\*ビスなどで取付けた後のはめ込み作業は、木づち・ハンマーなどで打ちつけるとはめ込みやすくなります。