


取付方法

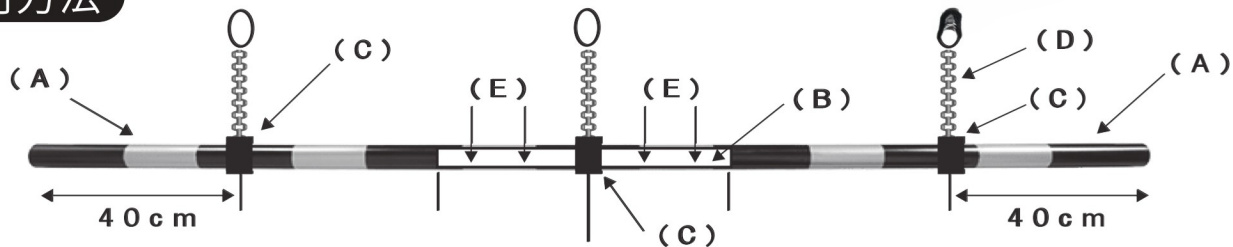

- 1). (A) の片方に (B) を約 40cm ぐらい差し込み、(E) のネジで 2ヶ所にねじ込んで下さい。もう 1 本の方にも同様に差し込み (E) ネジでねじ込んでパイプを 1 本に組み立てて下さい。
 - 2). (C) のボルトをいったんはずして 1 個の (C) をつなぎ目の所に、あとの (C) は両端から約 40cm ぐらいのところに取り付ける。
 - 3). (C) の金具の間に (D) のチェーンをセットしてボルトを通してナットでしめて完了です。(カラビナはあとでつける)
- ※ 5M、6M の場合は、つなぎ目のところに吊し金具をセットして下さい。(2ヶ所) 要領は 4M の場合と同じです。