

キャスコーナー H級(30tクラスの車両まで対応)・M級




特長

- 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
- 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
- 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
- ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
- あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
- 焼き付け塗装 ●付属品:ユニクロ製連結用ボルト(φ10) ナット・ワッシャー


M級

50mm段差用

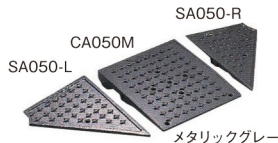

品番	幅×奥行×高さ(mm)	重さ(kg)
CA050M	300×335×145	5.5
SA050-L	250×335×145	2.5
SA050-R	250×335×145	2.5

70mm段差用

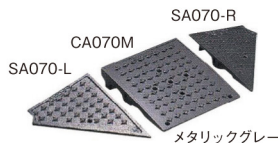

品番	幅×奥行×高さ(mm)	重さ(kg)
CA070M	300×335×65	5.9
SA070-L	280×335×65	2.7
SA070-R	280×335×65	2.7


100mm段差用



品番	幅×奥行×高さ(mm)	重さ(kg)
CA100M	300×335×95	6.2
SA100	335×335×95	4.7

100mm段差用

CA100H

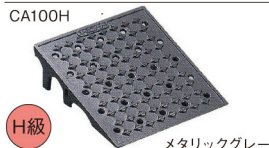


H級

メタリックグレー

品番	幅×奥行×高さ(mm)	重さ(kg)
CA100H	300×335×95	6.0

EA983FK-31


150mm段差用

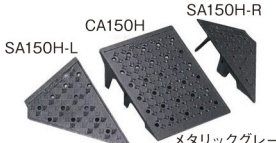

品番	幅×奥行×高さ(mm)	重さ(kg)
CA150H	300×415×145	8.7
SA150H-L	280×415×145	4.0
SA150H-R	280×415×145	4.0

150H→EA983FK-36
150H-L→EA983FK-38
150H-R→EA983FK-37

200mm段差用

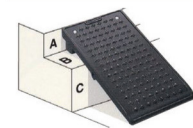

※CA200Mをご注文の際はABC寸法をお知らせください。(1段使用可)

M級 メタリックグレー

品番	幅×奥行×高さ(mm)	重さ(kg)
CA200M	300×540×45~200	13

※1枚に2個の指定付属品(ベース)が付ききます。



ベース(CA200Mの別付品。高さ50mmから200mmまで16段階が揃っています。

※ベースはキャスコーナーCA200Mに無償の付属品となります。(1種類の寸法のみ10mmサリ上げ高マス用・B-10は別売オプションとなります。)

保証期間：1年間 適用車輛 M級：8t車まで H級：30t車まで

EA983FK-32