

ワンタッチボルトカバー

アンカーボルト用 保護カバー

高耐
候性

耐衝撃性
HI

MBC-1620～3642□

MBC-0814, S16□





MBC-0814, S16□

※0814:出荷時は内ツメが下側
S16:出荷時は内ツメが上側

MBC-1620～3642□

※出荷時は内ツメが上側

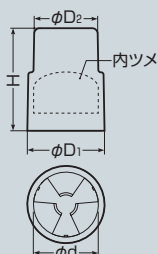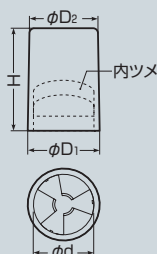

〈色見本〉



グレー(G)


チョコレート(T)

ミルキーホワイト(M)

- ボルト端面でのケガを防止します。
- 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。
- アンカーボルトのサビを防止します。
(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。)
- 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8～M42、W3/8～W1 3/8)




①押し込む

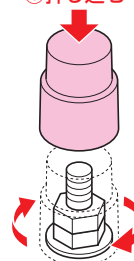

②1、2周ねじ込む


■内ツメの変更

 内ツメを下げればシングルナット時の適合ボルト高さが広がります。
(MBC-0814□は除く。)



低いアンカーボルトに対応できます。

■埋設時のアンカーボルトの保護もできます。

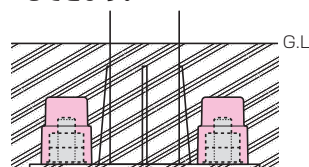

品 番			適合ねじ		適合ボルト高さ		H	φD ₁	φD ₂	φd	入数	希望小売価格(税抜)
グレー	チョコレート	ミルキーホワイト			出荷時	内ソメ変更時						
MBC-0814G	MBC-0814T	MBC-0814M	M8-M10-M12-M14	W3/8-W1/2	30～60mm	—	63	44.2	42	33.5	8	210
MBC-S16G	MBC-S16T	MBC-S16M	M16	W5/8	40～60mm	30～60mm	63	44.2	42	33.5	8	210
MBC-1620G	MBC-1620T	MBC-1620M	M16-M18-M20	W5/8-W3/4	50～75mm	35～75mm	78	58	46	46.7	4	330
MBC-2224G	MBC-2224T	MBC-2224M	M22-M24	W7/8-W1	60～90mm	45～90mm	93	70	57.4	58.9	4	600
MBC-2733G	MBC-2733T	MBC-2733M	M27-M30-M33	W1 1/8	75～135mm	55～135mm	138.5	82	66.5	68.1	2	690
MBC-3642G	MBC-3642T	MBC-3642M	M36-M39-M42	W1 3/8	105～176mm	75～176mm	180	102.4	85	86.4	2	1,430

※MBC-S16～3642の内ツメ変更はシングルナットを使用する場合のみ行ってください。

グレー/チョコレート/ミルキーホワイト

EA983FM-301/-321/-311

EA983FM-302/-322/-312

EA983FM-303/-323/-313

EA983FM-304/-324/-314

EA983FM-305/-325/-315