

EA983FR-40A(マーカーライト/LED)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意

- 電池は新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の混用は避けてください。
- 照度が高いので点灯中、直接LEDを見ないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 長時間使用されない時は電池を外してください。

◆ 仕様

- 光源…LED 1個
- ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3電池×4本
- 電池寿命…約24時間
- 材質…ABS樹脂
- ベース底にマグネット付

◆ 各部名称



ON/OFF スイッチ




マグネット

◆ 点灯/消灯

スイッチボタンをカチッと押すと点灯します。
連続して押すと下記のようにモードが変わっていきます。

LED点灯→LED点滅→消灯→LED点灯…

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

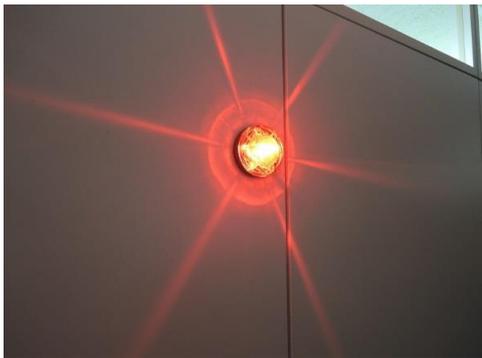

- ベースにマグネットが付いていますので、壁面や天井等の金属面に吸着させ、使用することができます。

◆ 電池の入れ方

- ① 半時計回りにカバーを回し、カバーを取り外して下さい。
- ② LEDユニットが入ったカバーとベースが分離します。
- ③ 電池の±を間違わないようにして差し込みます。
(本体に刻印されている±表示を参照)
- ④ カバーを時計回りに回し、取り付けます。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Oct.