

EA983FR-50 充電式LED警告灯(マグネット付) 取扱説明書

Ver. 1.0


この度はお買い上げを頂きまして誠にありがとうございます。取扱説明書は保管し、ご使用前に読み、よく理解してからご使用ください。本製品の用途は、周囲への注意喚起を目的とした警告灯になります。用途外の使用は事故や機器の破損のおそれがあります。お控えください。

【安全上の注意】 誤った取扱いをした場合に生じる危害や損害を下記に区分をしています。


警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
注意	身体への傷害や物的損害を負うおそれがある内容です。
禁止	してはいけない内容です。
実行禁止	実行しなければならない内容です。
分解禁止	分解することで破損や身体への傷害が起こる可能性を示します。

警告	必ず守る	仕様の範囲内で使用してください。事故やケガのおそれがあります。
	禁止	点灯中に布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となるおそれがあります。 本体につき衝撃を加えないでください。バッテリーを火中に投入したり、高温となる場所での放置はしないでください。
注意	必ず守る	移動や長期間使用しない場合は、消灯(OFFの状態)にしてください。
	禁止	充電接点に導通するものを置かないでください。火傷のおそれがあります。
		光源を直接見ないでください。目を傷めるおそれがあります。
		本体が割れたり破損している場合は、使用を中止してください。
分解禁止	本体やその近傍でアルコール、可燃性液体、溶剤を使用しないでください。	
分解禁止	分解、改造はしないでください。破損、事故やケガにつながるおそれがあります。	

【各部名称】

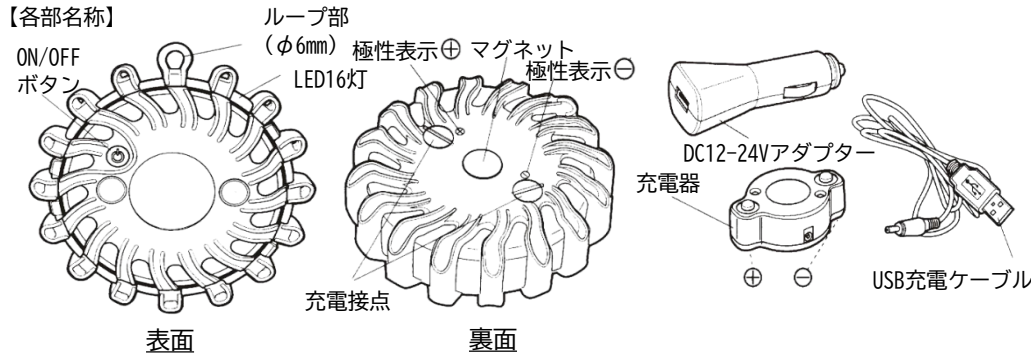

【使用方法】 ON/OFFボタンを押すと下記のようにモードが切替わります。

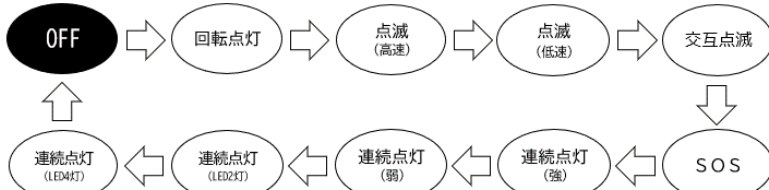

各モードでも、ON/OFFボタンを長押し(約2秒)するとLED2灯が点滅してから消灯します。その状態で再度点灯した場合、消灯前のモードで点灯します。

【点灯時間】

点灯モード	連続点灯時間
1 回転点灯	約7時間
2 点滅 (高速)	約7時間
3 点滅 (低速)	約50時間
4 交互点滅	約7時間
5 SOS (モールス信号)	約12時間
6 連続全点灯 (強)	約4時間
7 連続全点灯 (弱)	約30時間
8 連続点灯 (LED2灯)	約7時間
9 連続点灯 (LED4灯)	約5時間

【充電方法】

- 充電前に本体が消灯(OFFの状態)していることを確認してください。
- 充電器にUSB充電ケーブルを接続します。(カーバッテリーにて充電する場合は、USB充電ケーブルの先にDC12-24Vアダプターも接続してください。)
- 本体の充電接点と充電器の+、-の極性を合わせて接続します。
- USB充電ケーブルをUSBポートに接続してください。
(カーバッテリーの場合はシガーソケットに接続してください。)
充電器 赤色…充電中 緑色…充電完了
(充電中、赤～緑色に見える場合がありますが、充電の過渡期であり、その状態のまま充電を継続しますと緑色に点灯します。)

【メンテナンス/保管】

汚れた場合、ぬるま湯に浸した柔らかい布で拭いてください。
(溶剤等は使用しないでください。)
使用しない時は子供の手の届かない所で保管してください。

【仕様】

電源	内蔵リチウムイオンバッテリー(700mAh、3.7V)
光源	赤色LED16灯
点灯モード	9モード
点灯時間	各モードによる(上記点灯時間表に記載)
充電時間	約3~4時間
防じん/防水	IP67
材質	ポリカーボネート(透明部分)、熱可塑性エラストマー(外装赤部分)
サイズ	108x111x35(H)mm
質量	284g
付属品	充電器、USB充電ケーブル、DC12-24Vアダプター(5.8V 500mAh)

株式会社エスコ

〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21. Jul