


LED誘導灯

	サイズ(mm)	重 量
EA983FR-5	φ 35 X 275	120g
EA983FR-6	φ 35 X 365	140g

* 重量は本体のみ、電池は除く

○特 長

- ・スイッチを押して発光パターン変更
赤色LED点滅→青色LED点滅→白色LED点灯
の順に変わります
- ・テールにマグネット付
鉄製品に簡易取付可能
- ・防滴構造

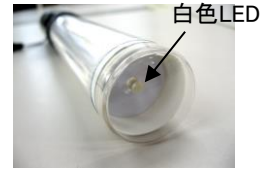

○光 源

- ・赤色LED…9灯、青色LED…9灯、白色LED…1灯



○電 源

- ・単3電池 3本(別売)
- ・電池寿命(アルカリ電池使用時)
赤色LED点滅時…約30時間
赤色LED点灯時…約12時間
青色LED点灯時…約12時間

ストラップ全長…235mm、幅…8mm スイッチ

○サイズ



○電池の交換

- ①テールキャップを外し、電池ボックスを出します。
- ②電池ボックスの電池の方向を確認し、3本挿入します。
- ③電池ボックスの方向を確認し本体に電池ボックスを挿入します。
- ④テールキャップをしっかりと装着してください。
バネが付いていますので、本体側にやや押しかがんで、テールキャップを締めてください。



○使用上の注意

- ・ご使用に当たってはアルカリ電池の使用をおすすめします。
- ・護身用器具ではありません。むやみに振り回さないでください。
- ・車のボディに設置した場合、設置したまで車の走行はできません。
- ・車のキズ防止のため、マグネット部でこすらないよう注意してください。