

SKHE

さびないオールプラスチックボディ
長寿命で耐久性に優れたLED回転灯

SKHE型
SKHEB型（ブザー付き）



仕様

型 式	定格電圧	電 流	閃光数	質 量	色
SKHE/SKHEB-12	DC12V	0.22A	120回/分	0.4kg	R:赤またはY:黄 G:緑またはB:青
SKHE/SKHEB-24	DC24V	0.16A			R:赤またはY:黄 G:緑またはB:青
SKHE/SKHEB-100	AC100V	0.042A		0.6kg	R:赤またはY:黄 G:緑またはB:青
SKHE/SKHEB-200	AC200V	0.022A			R:赤またはY:黄 G:緑またはB:青

メーカー型式	EA品番	品 名
SKHE-100-B	EA983PS-100B	AC100V LED回転灯(青色)
SKHE-100-R	EA983PS-100R	AC100V LED回転灯(赤色)
SKHE-100-Y	EA983PS-100Y	AC100V LED回転灯(黄色)
SKHEB-100-B	EA983PS-101B	AC100V LED回転灯(ブザー付/青色)
SKHEB-100-R	EA983PS-101R	AC100V LED回転灯(ブザー付/赤色)
SKHEB-100-Y	EA983PS-101Y	AC100V LED回転灯(ブザー付/黄色)
SKHE-12-B	EA983PS-112B	DC12V LED回転灯(青色)
SKHE-12-R	EA983PS-112R	DC12V LED回転灯(赤色)
SKHE-12-Y	EA983PS-112Y	DC12V LED回転灯(黄色)
SKHE-24-B	EA983PS-124B	DC24V LED回転灯(青色)
SKHE-24-R	EA983PS-124R	DC24V LED回転灯(赤色)
SKHE-24-Y	EA983PS-124Y	DC24V LED回転灯(黄色)
SKHEB-24-B	EA983PS-125B	DC24V LED回転灯(ブザー付/青色)
SKHEB-24-R	EA983PS-125R	DC24V LED回転灯(ブザー付/赤色)
SKHEB-24-Y	EA983PS-125Y	DC24V LED回転灯(ブザー付/黄色)

モデルコード

SKHEB-24-R


型式: SKHEB-24-R

仕様: 無記号 回転灯, B ブザー付き回転灯

色: R 赤, Y 黄, G 緑, B 青

定格電圧: 12 DC12V, 24 DC24V, 100 AC100V, 200 AC200V

外観図 (mm)

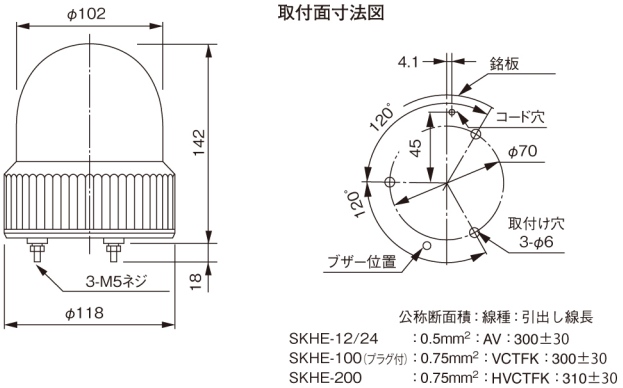

オプション品

オプション品	型式
壁面取付けブラケット	SZ-007型

配線図

