

電池式警告灯 φ76

ニコ UFO VL07B


コンパクトで携帯性に優れ、用途が豊富な電池式の LED 警告灯



電池で動く手のひらサイズの LED 警告灯。携帯性に優れ、緊急時など場所を選ばずすぐに利用できます。作業用車両や農作業トラクターでの警告灯として、遊技施設やイベント時の装飾灯として、さまざまな用途に対応できます。

- 単 3 アルカリ電池 2 個で 400 時間以上の動作を実現（赤・黄の場合）
- 防水 IP55 仕様で底面には固定穴とマグネットを装備
- 回転と点滅表示が切替可能

寸法図 (単位: mm)

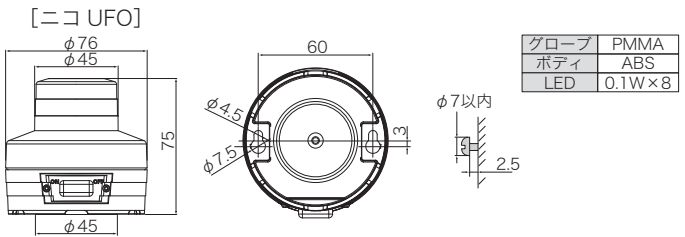

充電式警告灯 φ84

ニコ POT VL08B


充電式の LED 警告灯、携帯性に優れ回転と点滅はワンタッチ切替



充電で繰り返し使える手のひらサイズの LED 警告灯。携帯性に優れ、回転と点滅はワンタッチ切り替え。作業用車両や農作業トラクターでの警告灯として、遊技施設やイベント時の装飾灯として、さまざまな用途に対応できます。

- 充電約 5 時間で 140 ~ 190 時間動作
- 防水 IP55 仕様で底面にはマグネットを装備
- 回転と点滅表示が切替可能

寸法図 (単位: mm)

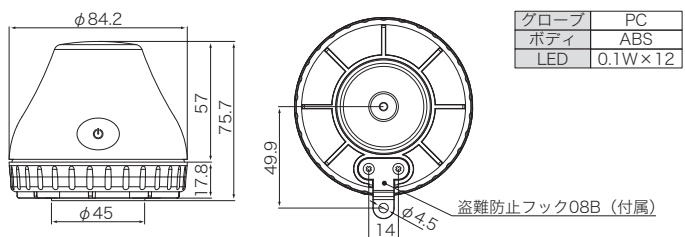

オプション品



機種表

分類	型式	使用電池	動作方式	表示動作		ブザー	質量	定価 (税別)
				点滅	回転			
ニコ UFO 単色	VL07B-003A□	3V (単 3×2)	手動スイッチ	●72 回 / 分 赤黄: 連続 500 時間動作 緑青: 連続 180 時間動作	●270 回 / 分 赤黄: 連続 400 時間動作 緑青: 連続 150 時間動作	-	0.16kg	オープン価格
ニコ POT	VL08B-003D□	2.4V (単 3×2) (ニッケル水素)	手動スイッチ	●55 回 / 分 連続 190 時間動作	●222 回 / 分 連続 140 時間動作	-	0.25kg	8,800 円
受注対応	VL07B-003B□	VL07B-003A□ 夜間自動動作	照度センサーを搭載したニコ UFO で暗くなると動作します。					オープン価格

- 型式の□には色記号を入れます。ニコ UFO は赤: R、黄: Y、緑: G、青: B。ニコ POT は赤: R、黄: Y。
- ニコ UFO の連続動作時間はアルカリ電池を使用した場合です。電池メーカー、外気温によっても変わりますので目安の値です。
- ニコ POT の連続動作時間は満充電後の値です。外気温や充電回数によっても変わりますので目安の値です。
- ニコ UFO には電池は付属していません。質量は電池を含んでいません。
- ニコ POT には単 3 充電電池 2 本、AC アダプタ、盗難防止フック 08B は付属しています。質量は AC アダプタを含んでいません。

オプション品

詳細は 095 ~ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A90127	マグネットシールφ46	C-02	200 円
A82750	盗難防止フック 08B (ニコ POT)	G-08	120 円
BC7AD05	AC アダプタ 5V (補修部品) (ニコ POT)	E-01	2,200 円

型式	品名	図番	定価 (税別)
BC7VBCH	シガーアダプタ (ニコ POT)	E-06	1,800 円
BC7VBU1	USB 電源コード (ニコ POT)	E-08	420 円
A64604	ニッケル水素電池 (単 3) (ニコ POT)	-	780 円