
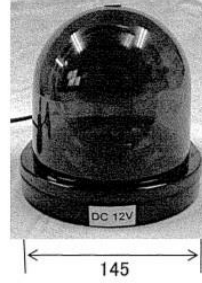


製品仕様書


品名	車載型回転灯
品番	BFM-12
定格電圧	DC 12V
定格消費電流	1.8A
閃光数	約120回/分
使用電球	12V 35W
裸光度	3,000cd
電源コード	約3.7m プラグ ON, OFF スイッチ付き
グローブ	ポリカーボネート
本体	ABS樹脂
マグネット	底面 : 強力マグネット×2ヶ (保護シール付)
重量	約0.9kg
外観寸法	別紙記載

株式会社 エース神戸

車載用回転灯・BFM-12 形状・寸法

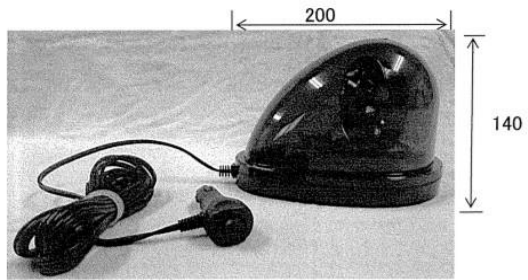

(単位:ミリメートル)

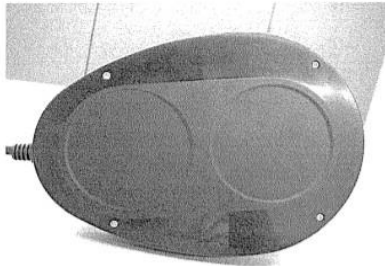

*使用磁石は直径7.5cmドーナツ型マグネット×2個

