

LED 回転灯 φ70

ニコトーチ・70 VL07R




ニコトーチシリーズとしては最小ながら、0.1W の LED を 20 個使用した回転灯です。

●ワイド電源 DC12 ~ 24V、AC100 ~ 200V 仕様

取付用オプション品



寸法図・配線図 (単位: mm)

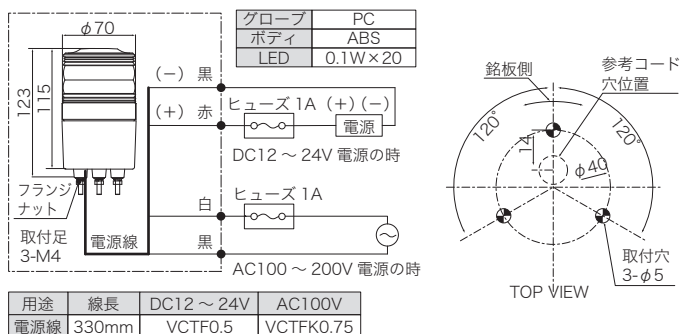

オプション品 詳細は 095 ~ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A82713	壁面ブラケット小	A-02	1,300 円
A82717	平面ブラケット小	A-10	3,200 円
A77954	マウントラバー 07R	D-05	1,000 円

機種表

分類	型式	定格電圧	制御入力	表示動作			ブザー	消費電力	質量	定価 (税別)
				点灯	点滅	回転				
ニコトーチ・70 単色	VL07R-D24N□	DC12 ~ 24V	-	-	-	●130 回 / 分	-	0.9W	0.21kg	6,600 円
	VL07R-200NP□	AC100 ~ 200V	-	-	-	●130 回 / 分	-	1.0W	0.22kg	7,900 円
ニコソーラー・パル	VM07P-L12FDY (黄)	12.8V 1500mAh (Li-ion)	-	-	●150 回 / 分 連続 20 ~ 50 時間動作	-	-	-	2.1kg	72,000 円

<ニコトーチ・70>

■型式の□には色記号を入れます。赤: R、黄: Y、緑: G、青: B。 ■VL07R-200NP□の電源コードはプラグ付きになります。プラグの形状はロットにより変わる場合があります。AC200V で使用されるときはプラグを切断してください。 ■オプションのマウントラバー使用で保護特性は IP55 になります。ただし、壁面ブラケットまたは平面ブラケットと併用した場合を除きます。

<ニコソーラー・パル>

■電池パックは付属しています。 ■連続動作時間: 満充電後、途中充電なしで連続 20 時間、昼間の追加充電ありで連続 50 時間。

ソーラー LED 点滅灯 φ70

ニコソーラー・パル VM07P




取付用オプション品



ソーラー式の点滅灯で満充電後連続 20 時間、また晴れが続けば昼夜連続 50 時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のための切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。点滅灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。

寸法図・配線図 (単位: mm)

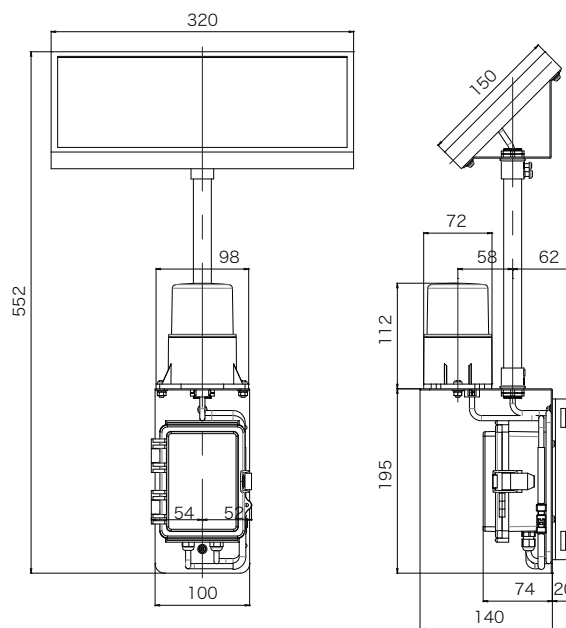

オプション品 詳細は 095 ~ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A82860	壁面取付金具	A-14	4,800 円
A82752	ポール固定バンド (2本1組) φ60 ~ 400mm 対応	B-10	オープン価格
BT12-15L	交換用電池パック (M 型用)	F-04	11,000 円
BC7EP1	3P 防水延長コード 1m	G-04	3,000 円
BC7EP3	3P 防水延長コード 3m	G-04	3,800 円
BC7EP5	3P 防水延長コード 5m	G-04	4,200 円
A78752	簡易南京錠	G-09	480 円