

φ120 ニコトーチ・120 VL12R LED回転灯

赤黄青緑

- LED 32 個を配列し、輝度を高め、スムーズな回転動作を実現しました。
- インナーフレネルレンズとグローブカット構造により輝度と発光面積を大きくしました。
- 豊富な機種とオプションを取り揃えています。
- 無線動作対応です。(受注対応品)



VL12R-200WR



フレネルレンズ構造



VL12R-100NJ2R 人感センサー

※詳しくは P.05 「人感仕様の説明」の項をご参照ください。

受注対応 ※詳しくは P.06 「無線仕様」の項をご参照ください。



無線動作対応

送信機 (親機) MUS 03

オプション



マウントラバー 12R A77952

壁面ブラケット (中) A82711

ブラケットカバー (中) A81040

壁面取付例



<ボール取付>

壁面ブラケット (中) A82711

ボール固定アダプタM (取付けビスセット付属) A82718

ボール固定バンド (2個セット) A82752


<人感センサー付きのボール取付>



ボール固定金具 A セット BK7LRKS


ボール固定バンド (2個セット) A82752

接続図

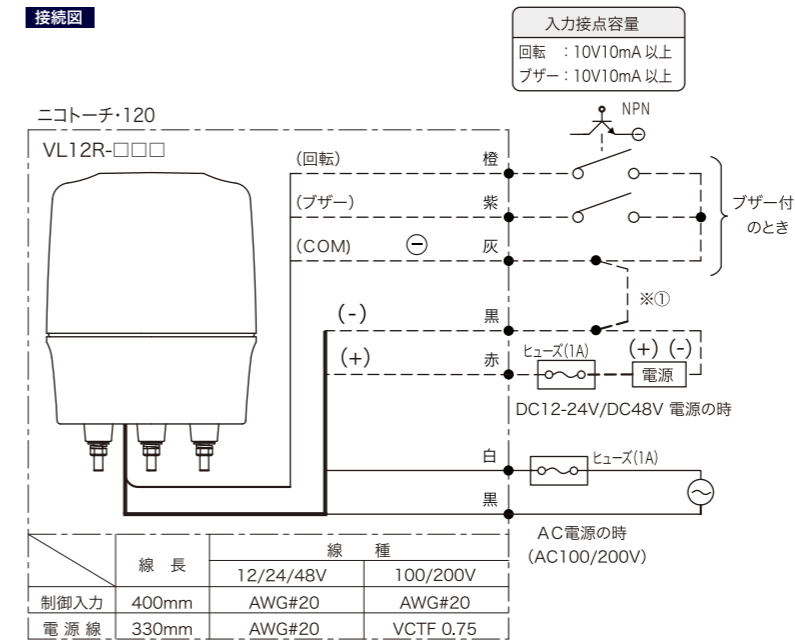

- ① プザー付でかつDC電源の場合は(-)黒と(入力COM)灰は共通にすることができます。(AC電源では絶対に共通にしないでください。)
- ② 制御入力有り(プザー付)はトランジスタ制御ができます。

寸法図 単位:mm

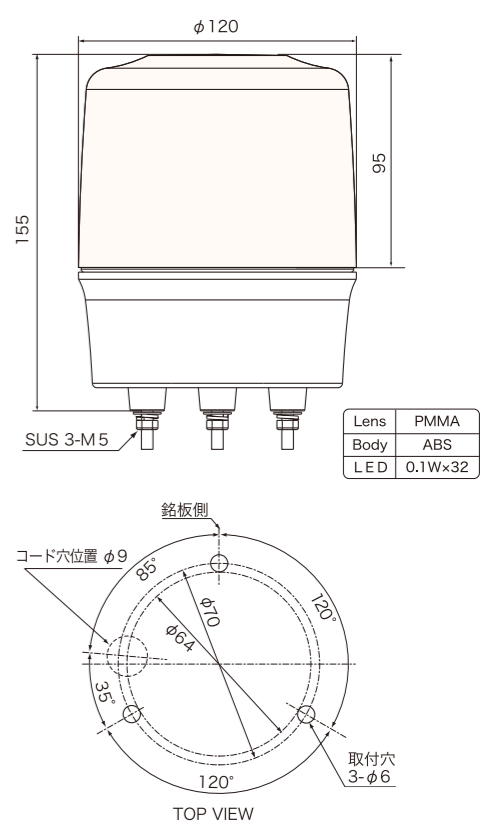

Lens	PMMA
Body	ABS
LED	0.1Wx32

EA983FS-171
EA983FS-172

分類	型式名 (□は色記号)	定格電圧	制御入力	動作(回/分)			プザー出力	消費電力	質量	定価	
				点灯	点滅	回転				赤・黄	青・緑
単色・回転	VL12R-D24W□	DC 12~24V	-	-	-	●(140)	-	1.4W	0.53kg	14,500円	16,500円
	VL12R-D24X□		●	-	-	●	2.0W	0.55kg	17,500円	19,500円	
	VL12R-D48N□		-	-	-	●(140)	-	2.0W	0.55kg	13,800円	15,800円
	VL12R-D48B□	DC 48V	●	-	-	●(140)	-	3.5W	0.58kg	16,800円	18,800円
	VL12R-100N□		-	-	-	●(140)	-	5.0W	0.54kg	12,500円	14,500円
	VL12R-100NP□	AC 100V	-	-	-	●(140)	-	5.0W	0.54kg	12,500円	14,500円
	VL12R-200W□		-	-	-	●(140)	-	1.8W	0.56kg	15,300円	17,300円
	VL12R-200X□	AC 100~200V	●	-	-	●(140)	●	2.5W	0.58kg	18,300円	20,300円
VL12R-100NJ2□	-		-	-	●(140)	-	5.5W	1.20kg	22,400円	24,400円	
人感センサー式	VL12R-100BJ2□(受注対応)	AC 100V	-	-	-	●(140)	●	6.8W	1.25kg	27,900円	29,900円

※1. プザーの音圧は 57~90dB (ワイド電源仕様: 70~90dB) まで調整可能です。ただし、マウントラバーを使用しますと音量は落ちます。
 ※2. VL12R-100NP は電源コードはプラグ付きになります。プラグの形状はロットにより変わることがあります。

オプション	型式名	品名	説明	寸法図(P.101~)	定価
部品	A77952	マウントラバー 12R	屋外用マウントラバー保護特性IP55になります。(正方向取付け)	C-03	1,300円
	A82711	壁面ブラケット中	本器を壁面に固定する場合に使用します。	A-03	1,400円
	A82718	ボール固定アダプタM	壁面ブラケット中に取付けて市販のバンドでボールに固定ができます。	A-09	2,140円
	BK7LRKS	ボール固定金具 A セット	人感センサー付タイプをボールに固定する金具セット	-	7,500円
	A82752	ボール固定バンド	ボール用 SUS バンドでφ46~φ400mm 径に使用できます。(2個セット)	-	OP
	A81040	ブラケットカバー中	壁面ブラケットの化粧カバー	B-02	1,800円
	A90127	マグネットシールφ46	マグネットに貼り付けて使用する保護シール (3枚必要)	-	200円
受注対応品	型式名 / M	マグネット固定	本体をマグネットで固定できる仕様	-	1,500円
	型式名 / RD	無線制御機能	無線機内蔵の本体5台までをリモコンで操作ができます。「UP 価格」	-	19,500円
	MUS03	MUS 型操作リモコン	無線機内蔵本体5台までを複数リモコンで操作できます。	-	28,500円

※動作モードサンプルは「NIKKEI MFG. CO., LTD. CHANNEL」
<https://www.youtube.com/user/nikkeimfg> に掲載しております。