

## 驚異の10年間メンテナンスフリー(キャパシタ) 太陽電池一体型LED回転灯

回転/点滅切替式 夜間自動点灯タイプ



ニコソーラー

屋外型

配線不要



- 据置・壁掛け・マグネット、しかも防雨仕様で簡単設置
- 日中太陽光で充電! 暗くなると自動点灯
- 高性能蓄電池内蔵で配線不要

約10万回の充放電可能  
(電気二重層コンデンサ)

約1000回の充放電可能

キャパシタ式 120F×3個

充電池式 ニッケル水素×2個

約10年間メンテナンスフリー

約3年間メンテナンスフリー

- 充電時間/約5~7時間(晴天時)
- 動作時間(回転・点滅)/10~13時間(日没~日出)
- 雨や曇りが続いても、バッテリー式の場合は約6日間、キャパシタ式の場合は約3日間動作可能です。ただし環境などにより条件が変わります。

### 共通仕様

- 電源 太陽電池式
  - キャパシタ/電池寿命 約10年
  - 充電池/電池寿命 約3年
- 防水規格 IP55
- サイズ φ105×98mm
- 重量 ノーマル キャパシタ 約312g  
充電池 約327g  
マグネット キャパシタ 約372g  
充電池 約387g
- オプション 壁面取付ブラケット

ノーマルタイプ ビス2本付

ノーマルタイプ ビス2本付

- NS-CY-N (黄)
- NS-CR-N (赤)
- NS-CB-N (青)
- NS-CG-N (緑)
- NS-CW-N (白)

- NS-BY-N (黄)
- NS-BR-N (赤)
- NS-BB-N (青)
- NS-BG-N (緑)
- NS-BW-N (白)



キャパシタ式



充電池式



ノーマルタイプ



マグネットタイプ

マグネットタイプ

マグネットタイプ

- NS-CY-M (黄) EA983FS-322
- NS-CR-M (赤) EA983FS-321
- NS-CB-M (青) EA983FS-323
- NS-CG-M (緑) EA983FS-324
- NS-CW-M (白)
- NS-BY-M (黄)
- NS-BR-M (赤)
- NS-BB-M (青)
- NS-BG-M (緑)
- NS-BW-M (白)

## ニコシリーズ

電池式LED回転灯  
(回転/点滅切替式)

ニコUFO 屋外型



小型LED回転灯

ニコミニ



クリアタイプは  
赤と緑の2色発光

中型LED回転灯(回転/点滅切替式)

ニコフラッシュ



VL09S型

VL11F型


## 電池式LED回転灯(回転/点滅切替式)

### ニコUFO 屋外型

- 据置・壁掛け・マグネットで簡単設置
- LED & モーターレスで故障が少ない!
- 防雨仕様で配線不要

据置・壁掛け・マグネットで簡単設置

ON/OFFスイッチ  
壁掛用ねじ穴  
マグネット

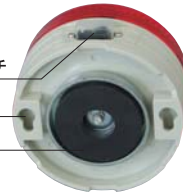

電池式で配線不要!



アルカリ単3電池2本使用

**●赤色灯/●黄色灯**

■電 源	アルカリ単3電池×2本付
■防水規格	IP55
■点灯時間	回転/400時間 点滅/500時間
■サイズ	φ76×75mm
■重 量	約152g(電池別)

**●青色灯/●緑色灯**

■電 源	アルカリ単3電池×2本付
■防水規格	IP55
■点灯時間	回転/150時間 点滅/180時間
■サイズ	φ76×75mm
■重 量	約160g(電池別)

**常時点灯タイプ**  
EA983FS-301  
**●NU-AR (赤)**  
■JANコード 4937305-04093-5  
**●NU-AY (黄)**  
■JANコード 4937305-04092-8  
EA983FS-302

**夜間自動点灯タイプ**  
EA983FS-311  
**●NU-BR (赤)**  
■JANコード 4937305-04095-9  
**●NU-BY (黄)**  
■JANコード 4937305-04094-2  
EA983FS-312

**常時点灯タイプ**  
EA983FS-303  
**●NU-AB (青)**  
■JANコード 4937305-04129-1  
**●NU-AG (緑)**  
■JANコード 4937305-04130-7  
EA983FS-304

**夜間自動点灯タイプ**  
**●NU-BB (青)**  
■JANコード 4937305-04131-4  
**●NU-BG (緑)**  
■JANコード 4937305-04132-1  
EA983FS-314

## 小型LED回転灯 ニコミニ

- 多目的に使える小型タイプ
- LED & モーターレスで故障が少ない!
- ファックス紙出力を検知

**共通仕様**

■電 源	DC12V・AC/DC24V AC100V・AC200V
■防水規格	IP23
■サイズ	φ45×98mm

※保護特性はIP23(正方向取付)、  
ブザー音圧は最大70dB(at1m)です。

※仕様の組合せによっては、できない場合がありますので、  
価格、詳細につきましては、必ずお問い合わせください。



## VL04M-100NR

型式	色
定格電圧	R/赤 Y/黄 G/緑 B/青 C/クリア (赤・緑2色発光)
D12:DC12V D24:AC/DC24V 100:AC100V 200:AC200V	
機能	N/回転(制御入力無) E/ファックス用 A/回転 K/点灯 B/回転・警告音 L/点灯・点滅 C/回転・点灯 M/点灯・点滅・ブザー D/回転・点灯・ブザー

**C/クリア**  
クリアタイプは  
赤と緑の2色発光

## 中型LED回転灯(回転/点滅切替式) ニコフラッシュ

- 電源/AC100V  
(DC12V・DC24V・AC24V・AC200Vもあります)
- LED & モーターレスで故障が少ない!
- 長寿命・高耐久性・省エネタイプ

**共通仕様**

■電 源	DC12V・DC24V・AC24V AC100V・AC200V
■防水規格	IP23

※保護特性はIP23(正方向取付)、  
ブザー音圧は最大70dB(at1m)です。

※仕様の組合せによっては、できない場合がありますので、  
価格、詳細につきましては、必ずお問い合わせください。



EA983FS-103R : VL09S-100NR-M 赤  
EA983FS-103 Y : VL09S-100N Y-M 黄

## VL09S-100NR/M

型式	機能
VL09S VL11F	色
定格電圧	R/赤 Y/黄 G/緑 B/青
D12:DC12V D24:DC24V A24:AC24V 100:AC100V 200:AC200V	アタッチメント名 無し:2点留め M :マグネット

総発売元

## 日動工業株式会社

■本社・工場	TEL.06(6905)6905(代)	FAX.06(6905)9788
■京都工場	TEL.075(631)0208(代)	FAX.075(631)3950
■札幌営業所	TEL.011(871)0577(代)	FAX.011(871)0579
■東京営業所	TEL.03(5683)4010(代)	FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所	TEL.052(351)3666(代)	FAX.052(352)7558
■大阪営業所	TEL.06(6905)6905(代)	FAX.06(6905)9788
■福岡営業所	TEL.092(474)7955(代)	FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……