

EA983FS-610

159x 95mm シグナルライト(点灯点滅LED/マグネット付)



90° 首振り機能のマグネットベース付で
設置面に合わせて様々な角度に対応します。

<本体仕様>

- 光源・・・高輝度赤色LED球26灯
- 発光パターン・・・点灯・点滅・交互点滅
- 電源・・・単3電池×4本(別売)
- 電池寿命・・・点灯:約30時間
・・・点滅:約100時間
- サイズ・・・159×95×57(H)mm
- 重量・・・367g(電池含)
- 《●総重量・・・690g(ベース込・電池含)》
- 材質・・・ポリカーボネート
- 防滴構造
- 裏面に簡易スタンド、マグネット付

<設置寸法>

全高
153mm

ベース高
43mm

90° 倒置時
164mm

ベース径
φ105mm



<裏面>

159mm

電池蓋ツマミ

95mm

簡易スタンド

マグネット

<側面>

57mm

スイッチ

<点灯・点滅>




<交互点滅>


左右の半面が
交互に点滅します



<電池の交換方法>

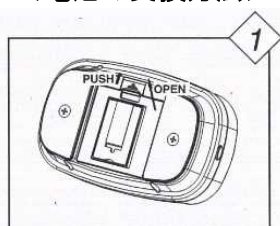

裏面、電池蓋脇にあるツマミ(△マーク部分)を押し上げます。

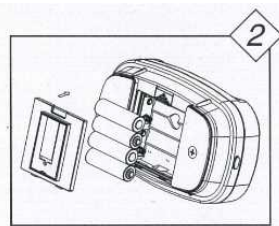


ツマミを押さえながら電池カバーを手前に引出します。




電池ボックスに乾電池をセットします。


<ベース取付方法>

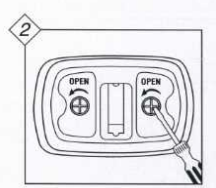

裏面マグネット中央のビスをそれぞれ外します。

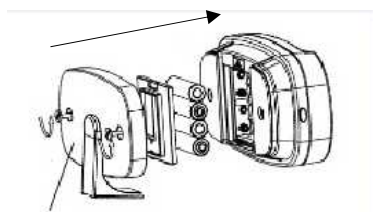

樹脂ブラケットを裏面に被せてビスで固定します。

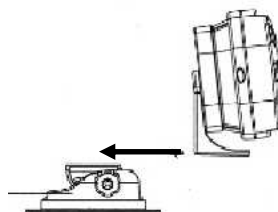

樹脂ブラケットとマグネットベースの←矢印の方向を合わせて挿入します。

<替部品>

本体のみ
EA983FS-613




マグネットベースのみ
EA983FS-619



<オプション品のご紹介> 専用マグネット

- ・EA983FS-642 強力タイプ(耐荷重11kg・2個入)
- ・EA983FS-643 超強力タイプ(耐荷重40kg・1個入)

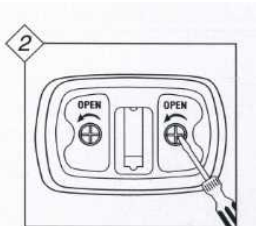

裏面マグネット中央のビスをそれぞれ外します



マグネット付属のビスで本体に固定します



EA983FS-642取付例



EA983FS-643取付例



本体マグネットより強力に固定が行えるので、屋外や強風下での使用に適しています。

カラーコーン用ブラケット
・EA983FS-640



シグナルライトをカラーコーンの横/上に設置できます。現場点滅灯や誘導に最適です。