

EA983FS-630

159x102mm シグナルライト(点灯点滅LED/マグネット付)



90° 首振り機能のマグネットベース付で
設置面に合わせて様々な角度に対応します。

<本体仕様>

- 光源・・・赤色LED球18灯
- 電源・・・単3電池×4本(別売)
- 電池寿命・・・約48～96時間
- サイズ・・・159×102×38(H)mm
- 重量・・・304g(電池含)
- 《●総重量・・・530g(ベース込・電池含)》
- 材質・・・ポリカーボネート
- 防滴構造
- 裏面に簡易スタンド、マグネット付
- スイッチパターンは点灯⇒点滅(毎分180回)⇒消灯の順に切り替わります。

<設置寸法>

全高
148mm

ベース高
45mm

90° 倒置時
160mm

ベース径
φ105mm



<裏面>

159mm

102mm

マグネット

スイッチ

簡易スタンド

<側面>


38mm




<点灯・点滅>




＜ベース取付方法＞

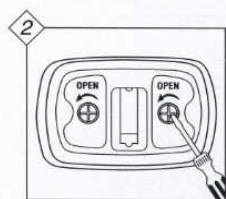


裏面マグネット中央のビスをそれぞれ外します。

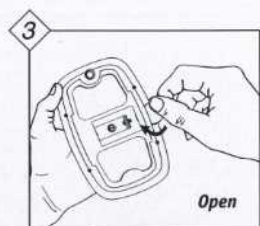

コイン等でカバーを開きます。

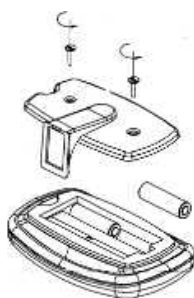


本体カバーと樹脂ブラケットを入替え、ビスで固定します。

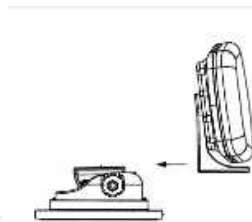


樹脂ブラケットとマグネットベースの
←矢印の方向を合わせて挿入します。

＜電池の交換方法＞

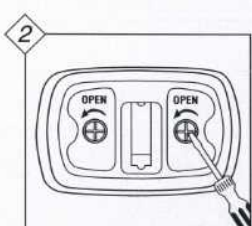

裏面マグネット中央のビスをそれぞれ外します。

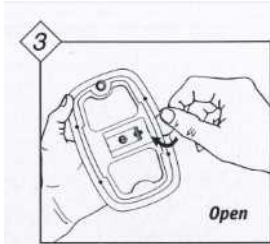

コイン等でカバーを開きます



電池ボックスに乾電池をセットし
逆の手順でカバー、ビスを固定します

＜替部品＞

本体のみ
EA983FS-633




マグネットベースのみ
EA983FS-639



＜オプション品のご紹介＞ 専用マグネット

- ・EA983FS-642 強力タイプ(耐荷重11kg・2個入)
- ・EA983FS-643 超強力タイプ(耐荷重40kg・1個入)

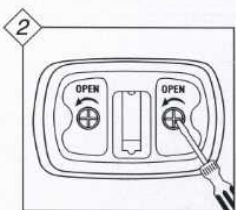

裏面マグネット中央の
ビスをそれぞれ外します



マグネット付属のビスで
本体に固定します



EA983FS-642取付例



EA983FS-643取付例



本体マグネットより強力に
固定が行えるので、屋外や
強風下での使用に適して
います。

カラーコーン用ブラケット ・EA983FS-640



シグナルライトをカラーコーンの横/上に設置できます。
現場点滅灯や誘導に最適です。