

**品番 EA983FT-19、-20**  
**品名 仮設型標識柱 (ポールコーン)**

品番	カラー
EA983FT-19	グリーン
EA983FT-20	オレンジ

(1本価格)

**【仕様】**

- 軟質材料なので耐衝撃性に優れる
- 柔軟な材質と高輝度反射シート
- サイズ…高さ:900mm、  
 ポール径:φ80mm、  
 ベース径:φ290mm
- 重量…3.5kg
- 材質…キャップ:EVA(LDPE)、  
 ポール:EVA、ベース:NR

**【特長】**


- **高耐久性**  
 (軟質材料なので耐衝撃性に優れる)
- **安全性**  
 (柔軟な材質と高輝度反射シート)



車輪で踏み潰してもすぐ復元



踏み潰し後

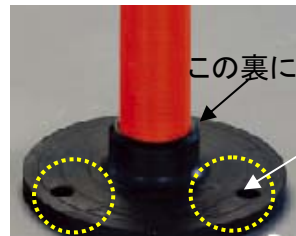

この裏にも穴があります

穴径:15mm

ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。常設にはアンカーボルトや接着剤でも設置可能です。



φ40mm

点滅灯の取付けが可能になります。  
 EA983FS-2A、FS-3、FS-4、FS-8R、-8Y、-8B、  
 EA983FT-11Aの現場点滅灯が穴に入ります。