

EA983FT-19、-20 仮設型標識柱 (ポールコーン)

品番	カラー
EA983FT-19	グリーン
EA983FT-20	オレンジ

【仕様】

- 材質…キャップ:EVA(LDPE)、
ポール:EVA、
ベース:NR
- サイズ…高さ:900mm、
ポール径:80mm、
ベース径:290mm
- 重量…3.5kg
- 入数…1本



【特長】

- 高耐久性…軟質材料なので耐衝撃性に優れ、踏み潰されても安心。
- 安全性…高輝度反射シートを使用し、高い安全性を実現
- 必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。
- 仮設にも常設にも使えます。

【注意】


- 強い溶剤や薬品等で洗浄しますと強度低下を招く恐れがあります。中性洗剤で洗ってください。
- 火気に近づけたり、高温状態にはしないでください。発火または変形の恐れがあります。
- 切削や穴開け等の後加工はしないでください。強度低下の原因になります。
- 台風などの強風時で使用しますと転倒する恐れがあります。
撤去または転倒防止策を施してください。
- Pコーンは仮設材の標識柱を目的として設計されております。
目的以外への使用や本設への設置は避けてください。
- キャップ、ポール、ベースはそれぞれしっかりしめこんでください。

EA983FT-20は



φ40mm

現場点滅灯が取付けが
取付けられます。

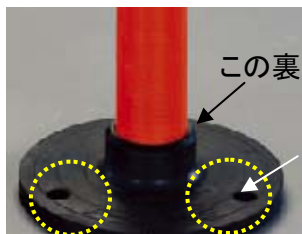

この裏にも穴があります

穴径:15mm

ポールコーンのベースには
3つ穴が開いています。
常設時、アンカーボルトや
接着剤で設置可能です。



車輪で踏み潰してもすぐ復元



踏み潰し後