

プラチェーン内蔵伸縮ポール

バリネオ

Barineo

特許・意匠出願済

Reelex

これからの、  
スタンダードスタイル！

「さっ」と持ち出し、「ぱっ」と設置

# シーンに合わせたタイプが選べる。 2つのカラーと設置スタイルで活躍！



## 特長

- 「マグネットタイプ」と「スタンドタイプ」の2タイプ
- 本体ポールに6.5mのプラチェーンを内蔵
- 任意の長さでチェーンをロック(チェーンロックスライダー搭載)
- 伸縮式ポールで持ち運びが容易
- 回転式ヘッドであらゆる方向からの連結が可能
- 本体色は「イエロー」と「パールホワイト」の2色設定

マグネットタイプ

スタンドタイプ

赤い印印リングでワンウェイ設置!

引き出す長さが一定の場合、赤リング(付属品)位置で先に固定することでたるみ調整が不要!

### チェーンの引き出し + ロック方法



チェーンを引き出す



カラビナを引っ掛け、たるみを調整する



ロックレバーをチェーンの輪に通してロックする

### ロック解除 + チェーンの収納方法



カラビナを外したあと、ロックレバーを上げて、ロックを解除する



チェーンを持ち上げ収納する




収納完了


## チェーンの連結が可能




## ■ 使用例

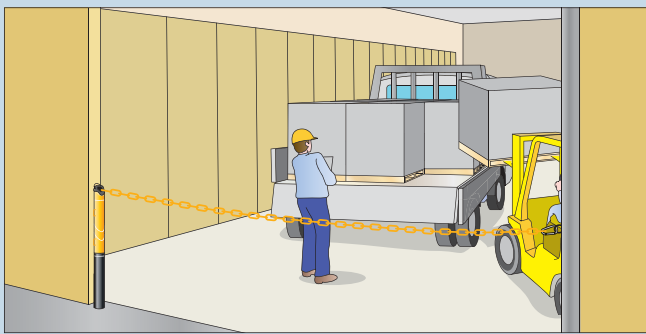


〈マグネットタイプ〉 屋外に面した工場出入り口

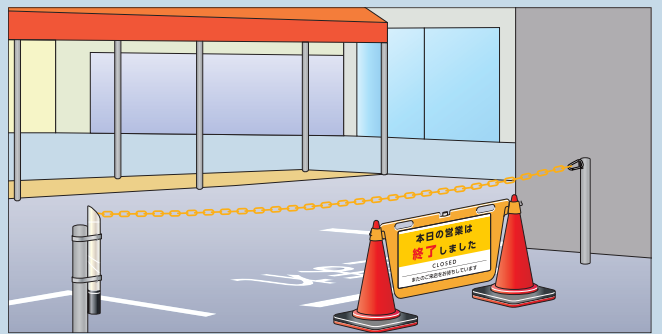

〈マグネットタイプ〉 店舗駐車場出入り口 ※市販のステンレスバンドを使用

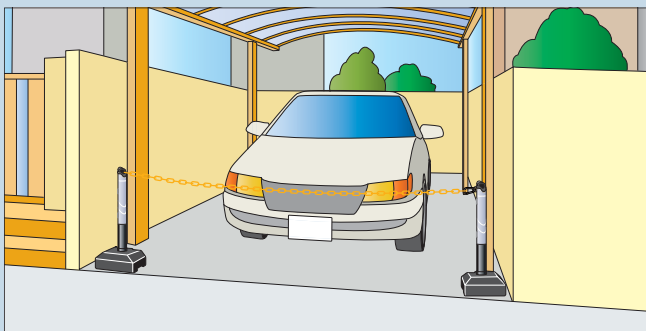

〈スタンドタイプ〉 一般家庭のガレージ

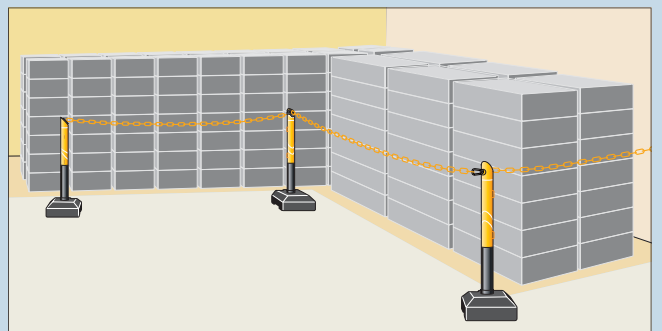

〈スタンドタイプ〉 工場の完成品置場

## ■ バリネオ 仕様・価格一覧表

### マグネットタイプ(強力ネオジム磁石付き)

生産国：日本

型式	本体仕様	ブラチェーン仕様	本体色	質量
<b>BN-665Y</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体ポール:PE</li> <li>チェーンロックスライダー:POM</li> <li>マグネット付き(ネオジム磁石)</li> <li>連結用リング付き</li> <li>屋外使用可</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>材質:PE(黄)</li> <li>線径:φ6mm</li> <li>チェーン長さ:6.5m</li> <li>D型カラビナ付き</li> </ul>	イエロー	約1.0kg
<b>BN-665W</b>			パールホワイト	

### スタンドタイプ(注水式ウエイト付き)

生産国：日本

型式	本体仕様	ブラチェーン仕様	本体色	質量
<b>EA983FT-816 BN-665YST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体ポール、注水式ウエイト:PE</li> <li>チェーンロックスライダー:POM</li> <li>注水式ウエイト付き(満水時:約9リットル)</li> <li>連結用リング付き</li> <li>屋外使用可</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>材質:PE(黄)</li> <li>線径:φ6mm</li> <li>チェーン長さ:6.5m</li> <li>D型カラビナ付き</li> </ul>	イエロー	約1.8kg
<b>EA983FT-817 BN-665WST</b>			パールホワイト	

※必ずウエイトを持って移動してください。 ※スタンドタイプにマグネットは付いていません。

### マグネットタイプ



**BN-665Y**      **BN-665W**


### スタンドタイプ




**BN-665YST**      **BN-665WST**

### ■ 寸法図

#### ● マグネットタイプ

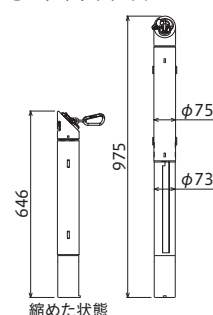

#### ● スタンドタイプ

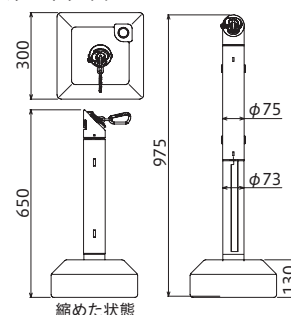

## ■ オプション

### バリネオ専用キャッチ

バリネオの受け側専用キャッチです。

カラビナを引っ掛けるポール等が無い場所に、施工不要で設置ができます。

(注意) バリネオ専用キャッチにブラチェーンは内蔵されていません。

#### マグネットタイプ(強力ネオジム磁石付き)

生産国：日本

型式	本体仕様	本体色	質量
<b>BN-CY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体ポール:PE</li> <li>チェーンロックスライダー:POM</li> <li>マグネット付き(ネオジム磁石)</li> <li>連結用リング付き</li> <li>屋外使用可</li> </ul>	イエロー	約0.5kg
<b>BN-CW</b>		パールホワイト	

#### スタンドタイプ(注水式ウエイト付き)

生産国：日本

型式	本体仕様	本体色	質量
<b>BN-CYST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体ポール:PE</li> <li>チェーンロックスライダー:POM</li> <li>注水式ウエイト付き(満水時:約9リットル)</li> <li>連結用リング付き</li> <li>屋外使用可</li> </ul>	イエロー	約1.3kg
<b>BN-CWST</b>		パールホワイト	

### 注水式ウエイト

バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。

#### スタンドタイプ(注水式ウエイト付き)

生産国：日本

型式	本体仕様	本体色	質量
<b>BN-9L</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>材質:PE</li> <li>満水時:約9リットル</li> <li>持ち運び用取っ手付き</li> </ul>	ブラック	約0.8kg



**BN-CY**      **BN-CW**      **BN-CYST**      **BN-CWST**      **BN-9L**

## CHUHATSU 中発販売株式会社

**本社** 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地  
**第一営業企画室** TEL:052-614-3664 FAX:052-614-3366  
**関東営業所** 〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3RHKBビル201  
 TEL:048-711-1927 FAX:048-711-1936  
**中部営業所** 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地  
 TEL:052-614-3652 FAX:052-614-3366  
**関西営業所** 〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8  
 TEL:06-6385-2228 FAX:06-6338-0521

### ■ 販売代理店