

LU7

組立て工具が不要！ 超簡単ワンタッチ方式積層信号灯

LU7型(点灯)
LU7-FB型(点灯/点滅/ブザー)



LEDユニット



ベースユニット



カラー 赤 黄 緑 青 白

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。

- 組立て組替えが簡単な独自のワンタッチユニット構造。
- カラー端子台で配線が単純明快。
- LEDを使用しているのでメンテナンスフリー。
- FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量2音ブザーを内蔵。
70～90dB(at 1m)の間で調整できます。
設置後の音量調節もレバー操作で簡単。
- 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
- オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(AC90～250VはNPNのみ)
- 欧州RoHS指令に対応しています。
- CEマーキング適合。
- UL Listed (File No.E215660)
- 振動が大きい場所でのご使用にはご注意ください。

音圧
90dB

IP65

RoHS
対応

UL
規格

CE

70
φ

仕様

LEDユニット、LEDストロボユニット

- カラーは、赤・黄・緑・青・白の5色をご用意しています。
- 各LEDユニットは、4種類のベースユニットに共通で使用出来ます。
- グローブは、耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
- LEDユニットは最大5段まで積上げ(積層)できます。

	カラー	型 式	消費電力	質量	EA品番
LED ユニット	赤	LU7-E-R	1.5W	0.06kg	EA983FW-10R
	黄	LU7-E-Y	1.5W	0.06kg	EA983FW-10Y
	緑	LU7-E-G	0.85W	0.06kg	EA983FW-10G
	青	LU7-E-B	0.85W	0.06kg	EA983FW-10B
	白	LU7-E-C	0.85W	0.06kg	EA983FW-10W

※お買い求めの際には、LEDユニットとベースユニット(電源部)をご指定ください。

ベースユニット

- ブザー付きベースユニットではお客様が選択可能な2種類のアラームがあります。
アラームのボリュームはつまみを動かすことにより、最大90dB(at 1m)まで調整可能です。
- 高品質なシリコン製Oリングと底部のシールを採用することで、防塵・防噴流IP65構造で、塵埃、水気に対して高い保護性を発揮致します。

点滅数…約60回/分(FBタイプ)

型 式	仕様	定格電圧	消費電力	質量	EA品番	LU7-E	LU7-XE
LU7-02	点灯	DC24V	—	0.25kg	EA983FW-12	○	○
LU7-02FB	点灯・点滅・ブザー		1.2W	0.28kg	EA983FW-13	○	注
LU7-M2	点灯	AC90～250V	ブザー：2.2W	0.31kg	EA983FW-14	○	×
LU7-M2FB	点灯・点滅・ブザー		待機時：2.2W	0.34kg	EA983FW-15	○	×

注. LU7-XEとベースユニットLU7-02FBを使用する場合は点灯仕様でご使用ください。点滅仕様では正常に動作しません。

※M2型ベースユニットの取外しは、ネジを外して、お取外しください。

モデルコード

ベースユニット

LU7-02FB

型式

定格電圧

02 DC24V

M2 AC90~250V

仕様

無記号

点灯

FB

点灯/点滅/プザー

LEDユニット

LU7-E-R

型式

LEDユニット

E LEDユニット

XE ストロボユニット

色

R	赤
Y	黄
G	緑
B	青
C	白


オプション品

オプション品	型式	EA品番
取付けポール	SZ-50L型	EA983FW-16
取付けポール	SZ-50T型	EA983FW-17

外観図 (mm)

ベースユニット

LEDユニット

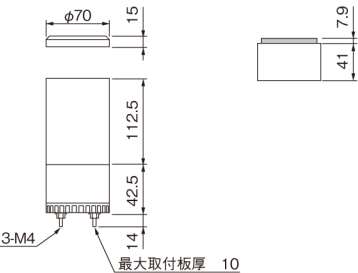

※LEDユニット、ストロボユニットの□部分は、組立時に
ヘッドカバーもしくは上段ユニット内部に隠れるため
全高は、この数値(7.9mm)を差し引いて計算してください。