


LU5 組立て工具が不要！
超簡単ワンタッチ式積層信号灯

LU5型<点灯>
LU5-FB型<点灯/点滅/ブザー>



仕様

LEDユニット

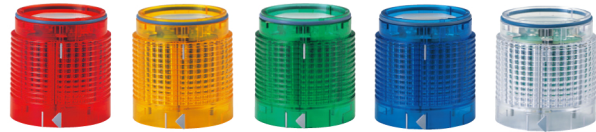

- カラーは、赤・黄・緑・青・白の5色をご用意しています。
- 各LEDユニットは、2種類のベースユニットに共通で使用出来ます。
- グローブは、耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
- LEDユニットは最大5段まで積上げ(積層)できます。

カラー	型式	消費電力	質量	EA品番
赤	LU5-E-R	1.1W	44g±10%	EA983FW-1R
黄	LU5-E-Y			EA983FW-1Y
緑	LU5-E-G	0.5W		EA983FW-1G
青	LU5-E-B	0.4W		EA983FW-1B
白	LU5-E-C			EA983FW-1W

カラー 赤 黄 緑 青 白

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。

- 組立て組替えが簡単な独自のワンタッチユニット構造。
- カラー端子台で配線が単純明快。
- LEDの使用によりメンテナンスフリー。
- 移動ラクラク。
- 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
- オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
- CEマーキング適合。
- UL Listed (File No.E215660)
- 振動が大きい場所でのご使用にはご注意ください。
- 鉛フリーはんだを使用しています。

ベースユニット



- 高品質なシリコン製Oリングと底部のシールを採用することで、防塵・防噴流IP65構造で、塵埃、水気に対して高い保護性を発揮致します。
- ブザー音圧の調整はできません。

型式	仕様	定格電圧	消費電力	質量	EA品番
LU5-02	点灯	DC24V	—	182g±10%	EA983FW-2
LU5-02FB	点灯・点滅・ブザー		1.2W	200g±10%	EA983FW-3

※お買い求めの際には、LEDユニットとベースユニット(電源部)をご指定ください。

モデルコード

LEDユニット

LU5-E-R

型式

LEDユニット

R	赤
Y	黄
G	緑
B	青
C	白

ベースユニット

LU5-02FB

型式

定格電圧
02 DC24V

仕様

無記号	点灯
FB	点灯/点滅/ブザー

オプション品

オプション品	型式	EA品番
取付けボール	SZ-60L型	EA983FW-4
取付けボール	SZ-60T型	EA983FW-5
円形取付け台	SZ-011型	EA983FW-29

外観図 (mm)

