

φ 45

ニコフォン  
NICO PHONE

VL04S

電話着信表示灯

VL04S-100PHN

黄

標準

点滅灯で知らせます

- 電話着信すると、着信音を検知して点滅灯が動作します。検知器と表示灯が一体型で、場所も取らず設置は簡単です。
- 騒音が激しい工場内、現場事務所、ガソリンスタンド、耳がご不自由な方も「光の点滅」で確認できます。また、「インターフォンが聞き取りにくい」などでお困りの方にも応用できます。



音が聞き取りにくくても  
光の点滅で知らせます。

VL04S-100PHA


表示灯なし接点出力

リレー接点で出力します。




電話鳴ってま〜す!

寸法図・設置図 単位mm

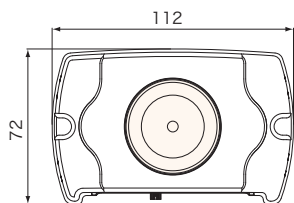


Lens	PMMA
Body	ABS
LED	0.1Wx3

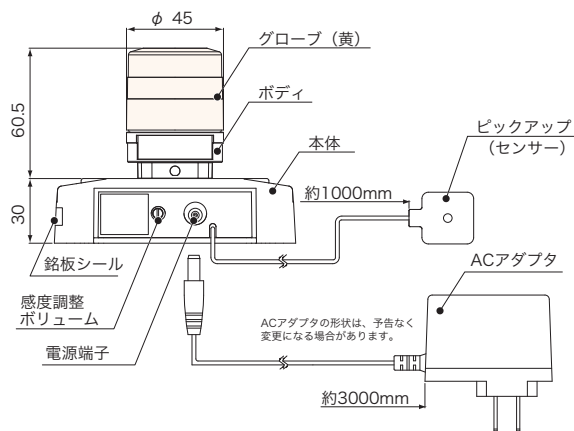

● 取付完成イメージ図

設置簡単!

- センサーをスピーカー部に取り付け。
- コンセントに差すだけ。
- コンパクトで省スペース。

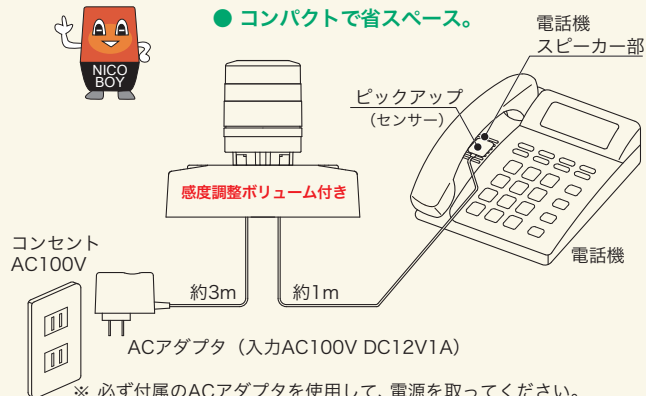

※ 必ず付属のACアダプタを使用して、電源を取ってください。

- (注) 音だけを検知するため、① 音の鳴らない機器、② 電話機本体ではなく受話器から音の鳴る機器、③ 400Hz以下の音で鳴る機器、④ ピックアップ(センサー)を取付けできない機器には使用できません。

※動作モードサンプルは「NIKKEI MFG. CO., LTD. CHANNEL」  
<https://www.youtube.com/user/nikkeimfg> に掲載しております。

受注対応

VL04S-100PHM

黄

無線ユニット内蔵

離れた場所でも無線で知らせます

- 電話着信すると、着信音を検知して点滅灯が動作し、さらに内蔵された無線ユニットからの電波で、離れた場所に設置された受信ユニット付きの回転灯などを動作させます。
- この増設回転灯には、電池式では「ニコカプセル」、電源式では「ニコトーチ・120」などがご利用できます。



無線子機対応機種 (別売)

無線受信し回転や点滅が動作、「電話着信中！」を知らせます。



ニコカプセル



ニコトーチ・120

無線制御機能付 (VRD) 受注対応製品

分類	型式名	定格電圧	表示灯	動作時出力	機能 (用紙検出後の動作)	消費電力	質量
接点出力	VL04S-100PHA	AC 100V	-	リレー出力	着信時、リレー接点で出力します。	1.10W	0.25kg
表示灯付	VL04S-100PHN		●	-	着信時、表示灯が点滅します。	0.33W	0.29kg
無線式 (受注対応)	VL04S-100PHM		●	無線出力	着信時、表示灯点滅と無線器で送信します。	0.40W	0.30kg

※1. リレー接点出力タイプ VL04S-100PHA のリレーの定格は 1a : 定格負荷 AC110V15A(5A)・DC30V10A(4A) 抵抗負荷・( )内は誘導負荷です。

※2. リレー接点出力タイプ VL04S-100PHA は頁 32 仕様表の受注対応 VL12R-100SP やプザー付 VL12R-200X との接続が便利です。

オプション	型式名	品名	説明	寸法図 (P.103~)
部品	BC7AD12	ACアダプタ 12V	補修部品 DC12V1A	F-01