

φ  
45

ニコスリム  
NICO SLIM

VL04S

LED 回転灯

赤 黄 青 緑 白

- スリムでコンパクト設計、小型機器の表示灯として使用できます。
- 小型でありながら回転動作します。
- 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。



VL04S-024NR



VL04S-024NY



VL04S-024NB




VL04S-024NG




VL04S-024NW

接続図

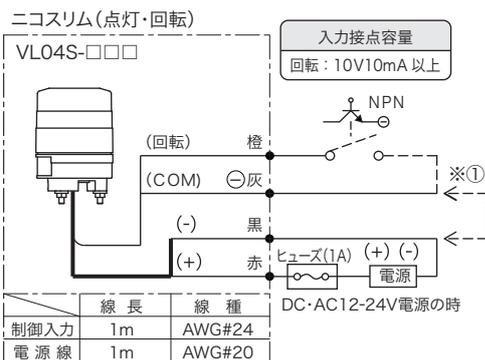

① 制御入力付(VL04S-024A)のDC電源の場合は(-)黒と(入力COM)灰は共通にすることができます。

寸法図 単位mm

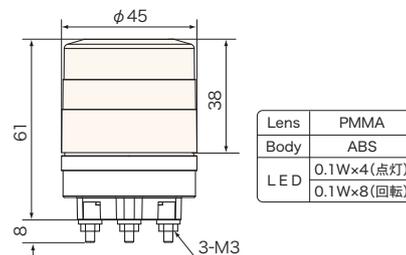

オプション



壁面ブラケットミニ  
A82708



ブラケットカバーミニ  
A80883



受注対応



マグネット付台座  
BK04PSA

※動作モードサンプルは「NIKKEI MFG. CO., LTD. CHANNEL」  
<https://www.youtube.com/user/nikkeimfg> に掲載しております。

| 分類    | 型式名<br>(□は色記号) | 定格電圧           | 制御入力 | 動作(回/分) |    |        | プザー出力 | 消費電力 | 質量     |
|-------|----------------|----------------|------|---------|----|--------|-------|------|--------|
|       |                |                |      | 点灯      | 点滅 | 回転     |       |      |        |
| 単色・点灯 | VL04S-024T□    | AC/DC 12 ~ 24V | -    | ●       | -  | -      | -     | 0.8W | 0.08kg |
| 単色・回転 | VL04S-024N□    | AC/DC 12 ~ 24V | -    | -       | -  | ●(300) | -     | 0.8W | 0.08kg |
|       | VL04S-024A□    |                | ●    | -       | -  | ●(300) | -     | 0.8W | 0.09kg |

| オプション | 型式名     | 品名          | 説明                           | 寸法図 (P.103~) |
|-------|---------|-------------|------------------------------|--------------|
| 部品    | A82708  | 壁面ブラケットミニ   | 本器を壁面に固定する場合に使用します。          | A-01         |
|       | A80883  | ブラケットカバーミニ  | 壁面ブラケットの化粧カバー                | B-01         |
|       | A90127  | マグネットシールφ46 | マグネットに貼り付けて使用する保護シール         | -            |
| 受注対応品 | BK04PSA | マグネット付台座    | 本体に取付けてマグネットによる固定や据置きで使用する台座 | D-01         |