

# EA983PA-3,-3E,-3R,-3L

ケーブルプロテクター ( 57 )

材質...本体: ポリウレタン  
 ヒンジピン: 強化ファイバーガラス  
 (-3Eにはヒンジピンはありません)

溝数3本






適合ケーブル径...57mm以下

耐荷重...約6.4t


品番	仕様	重量 (kg)
EA983PA-3	ケーブルプロテクター	12.7
EA983PA-3E	エンドキャップ組 (雄・雌)	各1.8
EA983PA-3R	45° 右曲りアダプター	6.8
EA983PA-3L	45° 左曲りアダプター	

開閉式のふたがあるので、保護するケーブル類の着脱が素早くできます。また、非金属素材で軽量なので現場への輸送・設置や保管に便利です。


\* 工事現場周辺のケーブル・コード・ライン・ホース類の保護や車両・歩行者の安全通行に。

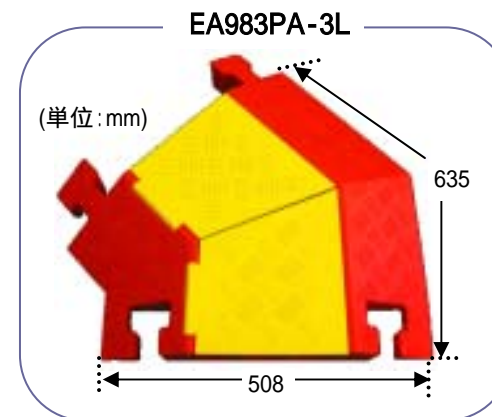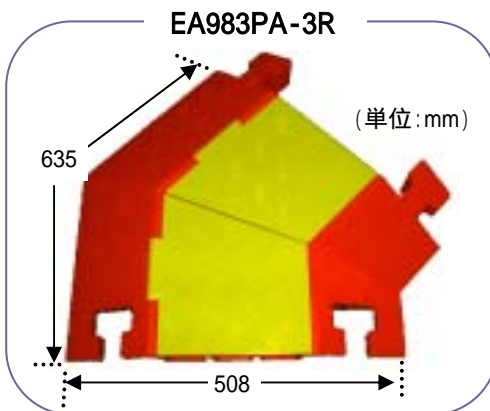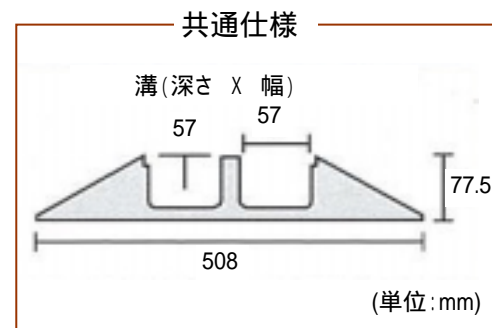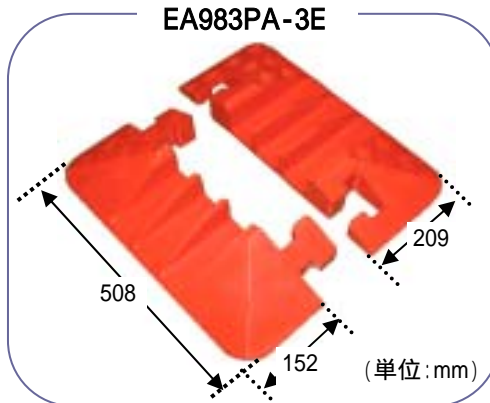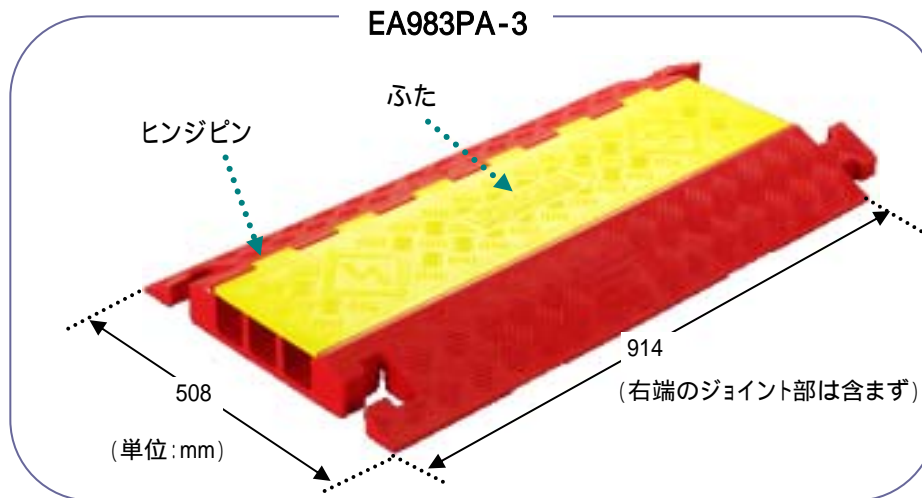

【特長1】 ふた(ヒンジ付) : 保護対象のケーブルの着脱に便利です。

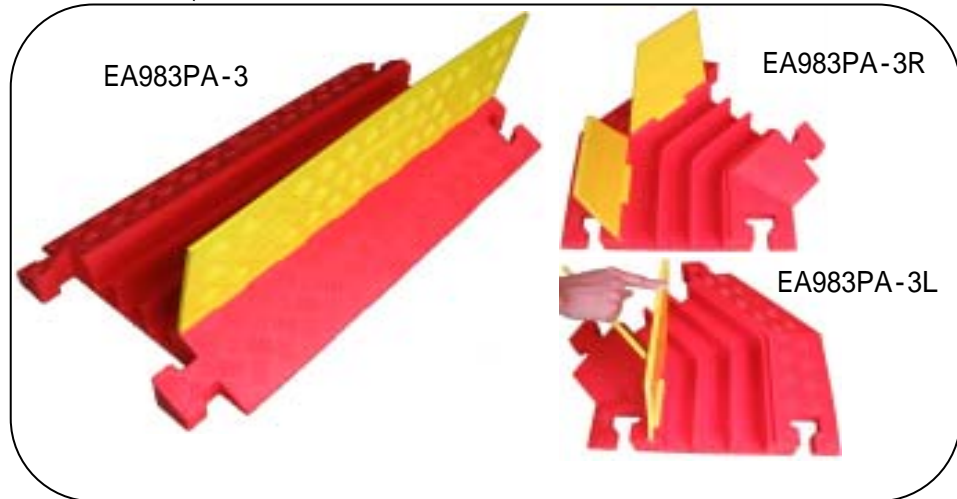

【特長2】 裏側 : 持ち運びに便利なハンドル状の窪み付

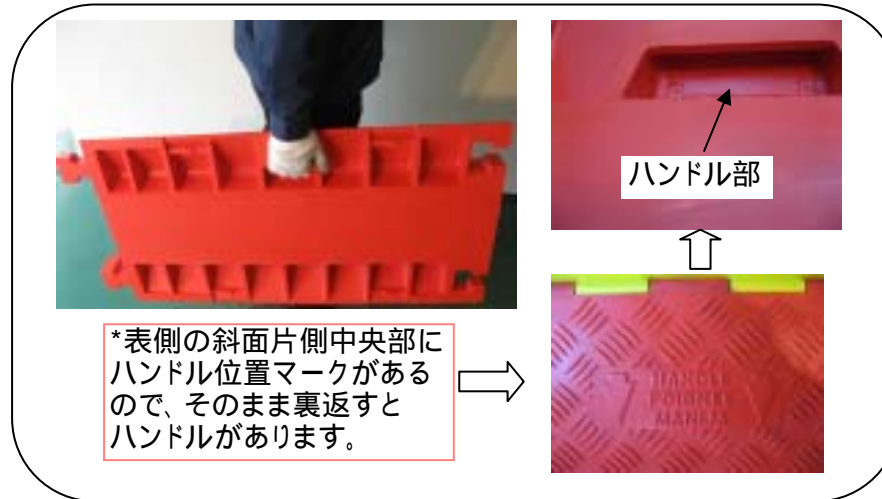

【特長3】 安全に関する警告マーク付(ケーブルプロテクターのふたの両側)



【特長4】 組合せ方を工夫すれば、様々な配置が可能です。

