

EA983PA-5,-5E,-5R,-5L

ケーブルプロテクター(φ34.3)

- 材質…本体:ポリウレタン
ヒンジピン:強化ファイバーガラス
(-5Eにはヒンジピンはありません)

- 溝数5本







- 適合ケーブル径…34.3mm以下

- 耐荷重…約9t


品番	仕様	重量(kg)
EA983PA-5	ケーブルプロテクター	11.3
EA983PA-5E	エンドキャップ組 (雄・雌)	各1.6
EA983PA-5R	45° 右曲リアダプター	5.9
EA983PA-5L	45° 左曲リアダプター	

☆開閉式のふたがあるので、保護するケーブル類の着脱が素早くできます。また、非金属素材で軽量なので現場への輸送・設置や保管に便利です。


* 工事現場周辺のケーブル・コード・ライン・ホース類の保護や車両・歩行者の安全通行に。

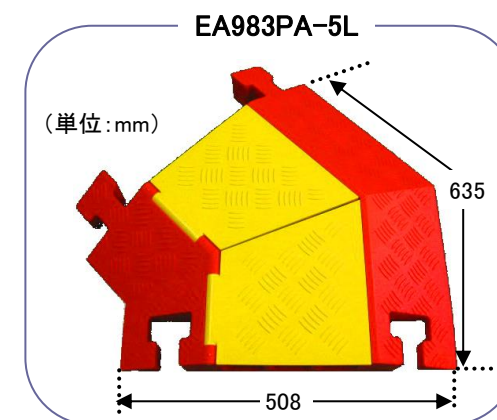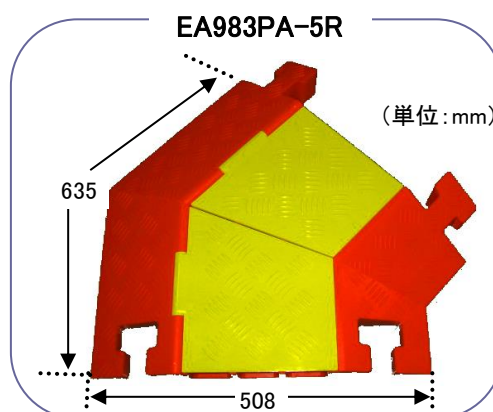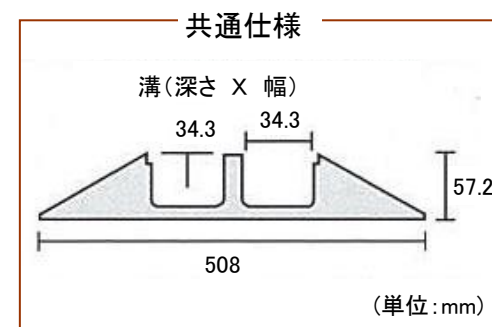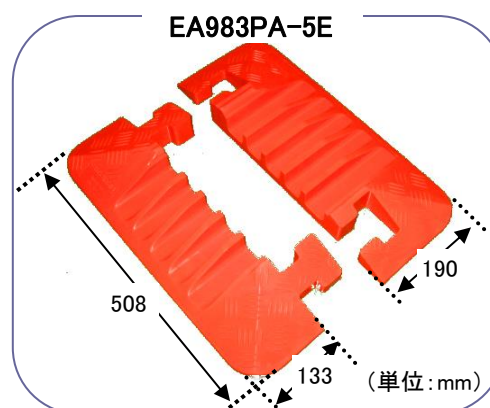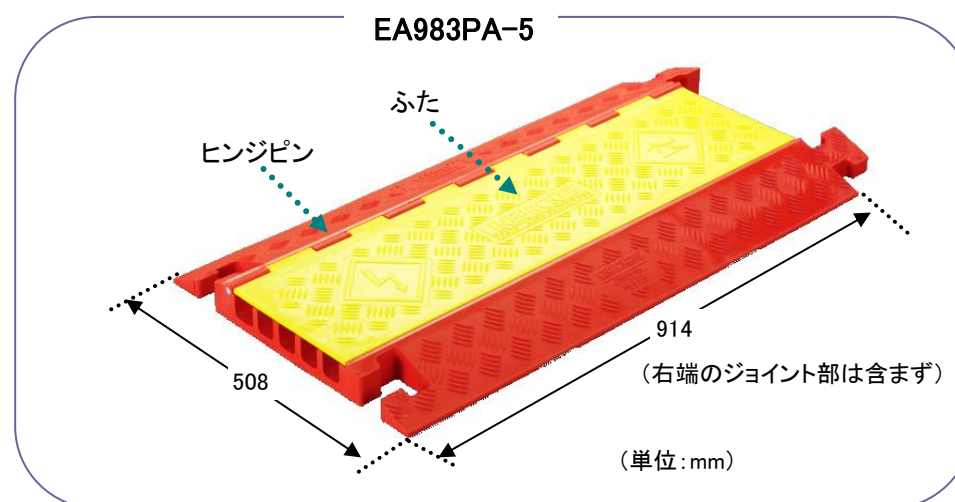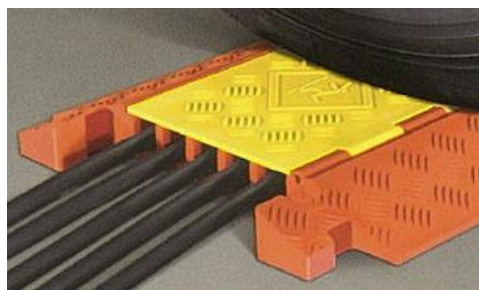


【特長1】 ふた(ヒンジ付) : 保護対象のケーブルの着脱に便利です。

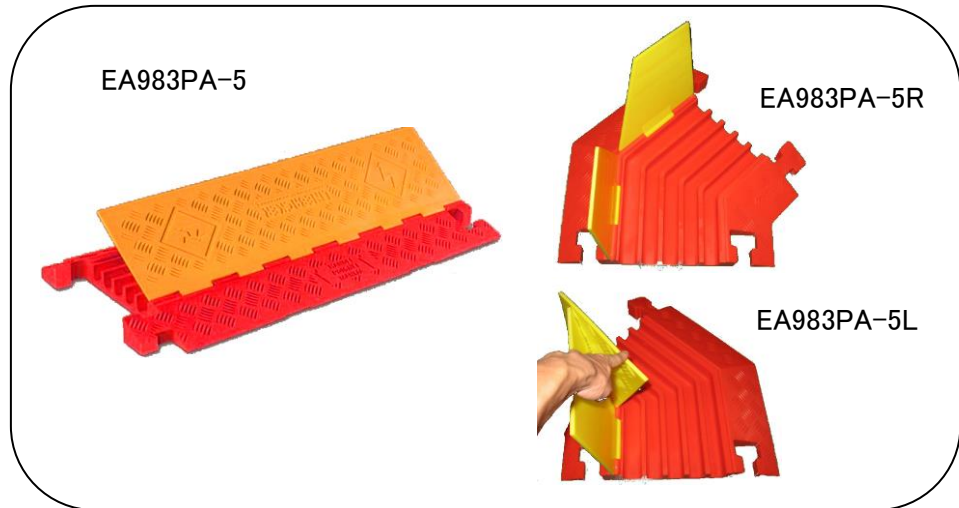


【特長2】 裏側 : 持ち運びに便利なハンドル状の窪み付

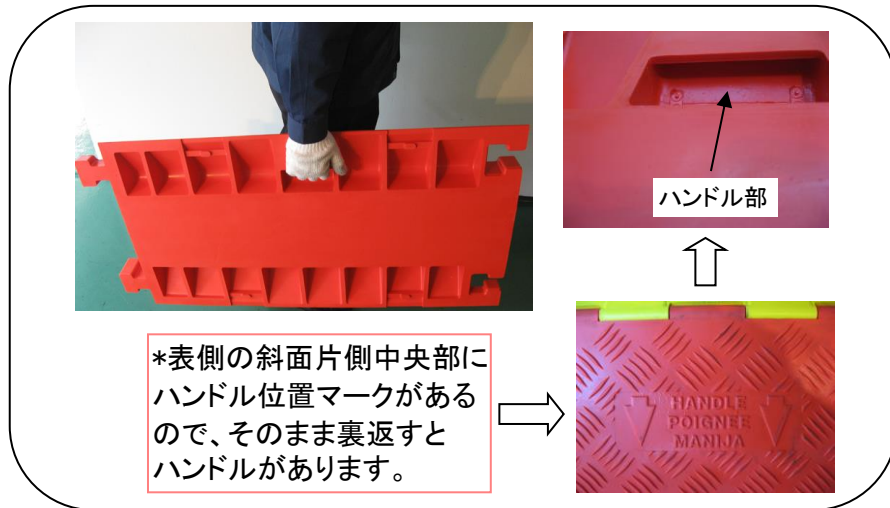

【特長3】 安全に関する警告マーク付(ケーブルプロテクターのふたの両側)

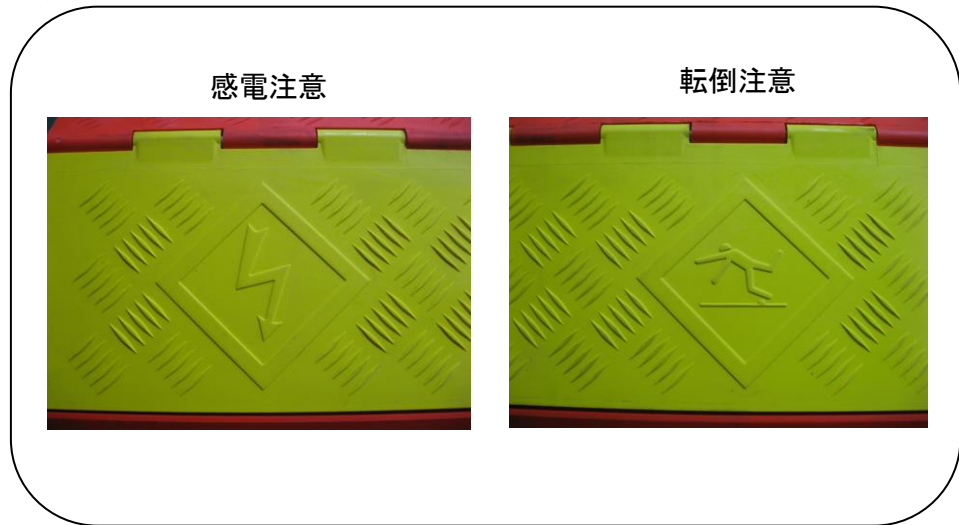

【特長4】 組合せ方を工夫すれば、様々な配置が可能です。

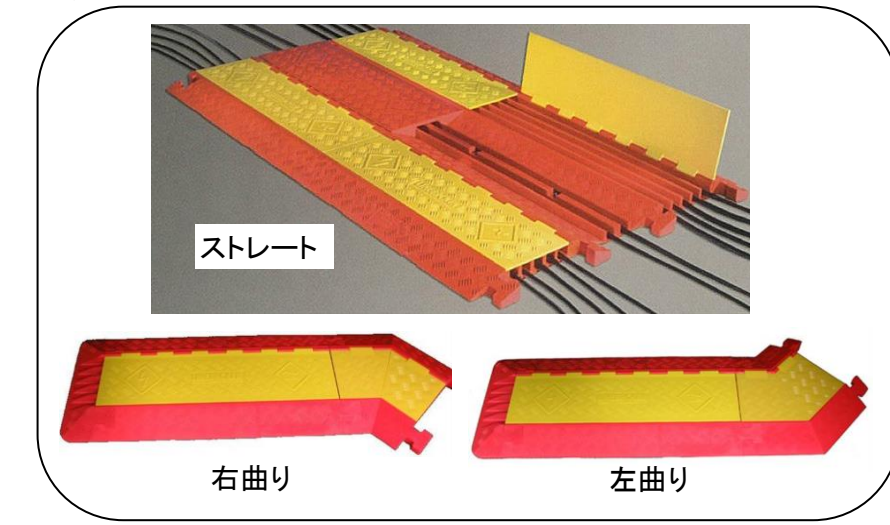

19.Jun