

EA983PB-5,-5E,-5Y

ケーブルプロテクター (33)

材質...本体: ポリウレタン
 ヒンジピン: 強化ファイバーガラス
 (-5Eにはヒンジピンはありません)

溝数5本

適合ケーブル径...33mm以下

耐荷重...約4.7t





| 品番 | 仕様 | 重量 (kg) |
|------------|-------------------|---------|
| EA983PB-5 | ケーブルプロテクター | 10.0 |
| EA983PB-5E | エンドキャップ組 (雄・雌) | 各1.2 |
| EA983PB-5Y | Y字アダプター | 4.3 |

開閉式のふたがあるので、保護するケーブル類の着脱が素早くできます。また、非金属素材で軽量なので現場への輸送・設置や保管に便利です。


* 工事現場周辺のケーブル・コード・ライン・ホース類の保護や車両・歩行者の安全通行に。




注)
 写真の商品は
 EA983PA-5です。

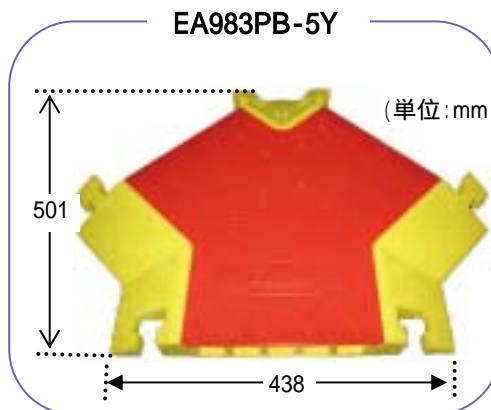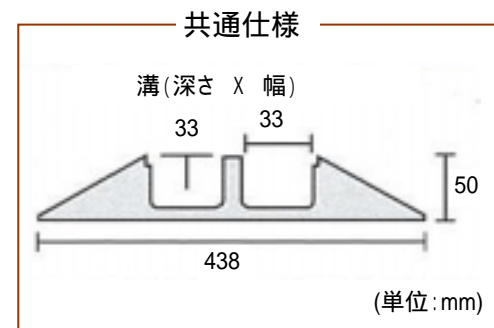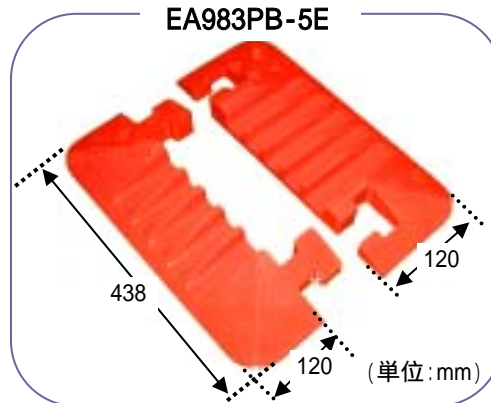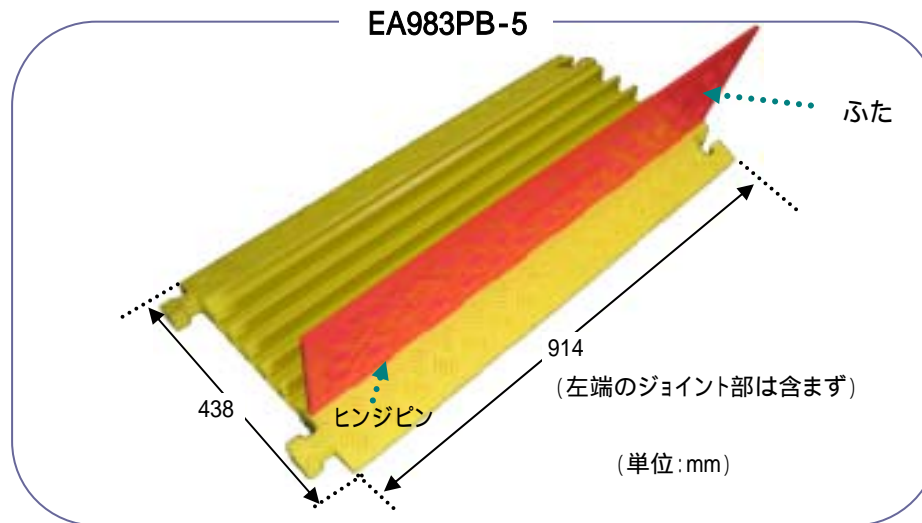


【特長1】 ふた : 保護対象のケーブルの着脱に便利です。

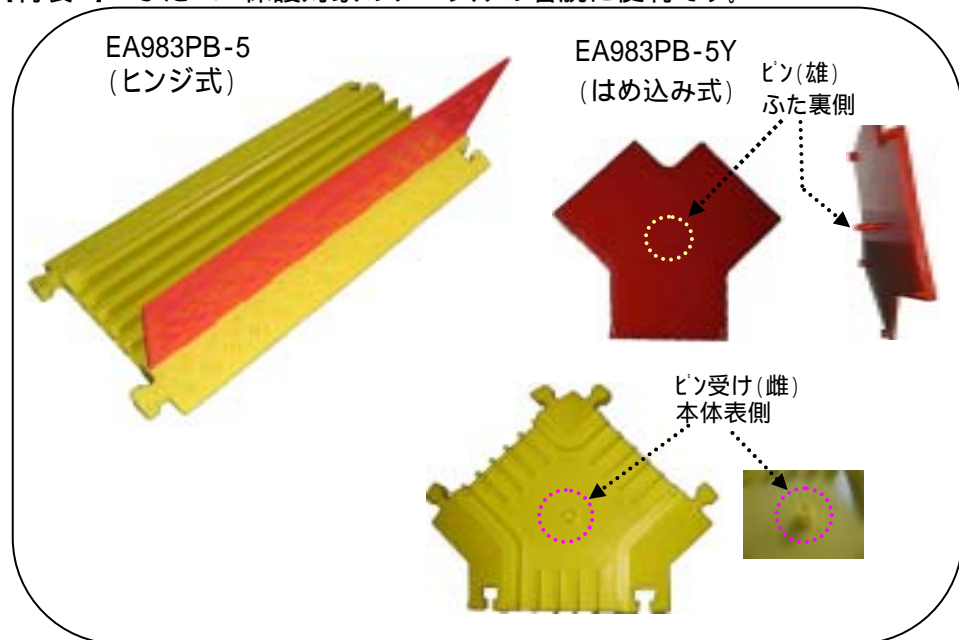

【特長2】 裏側 : 持ち運びに便利なハンドル状の窪み付

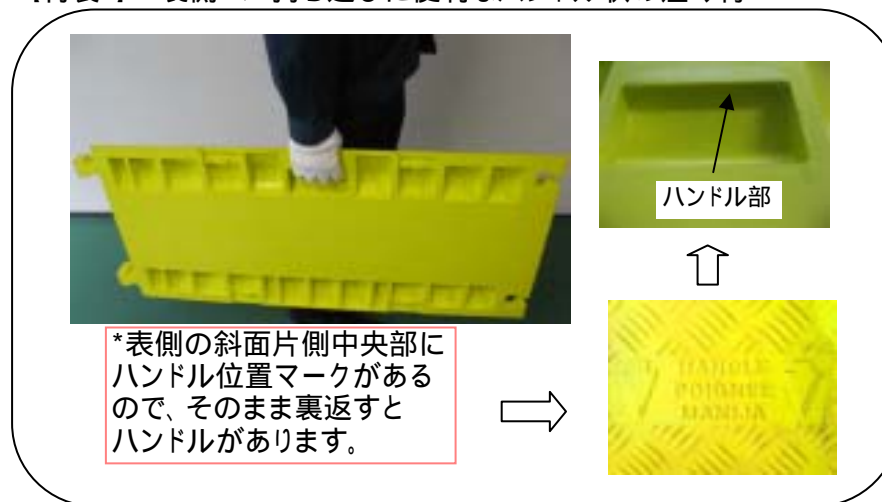

【特長3】 安全に関する警告マーク付(ケーブルプロテクターのふたの両側)

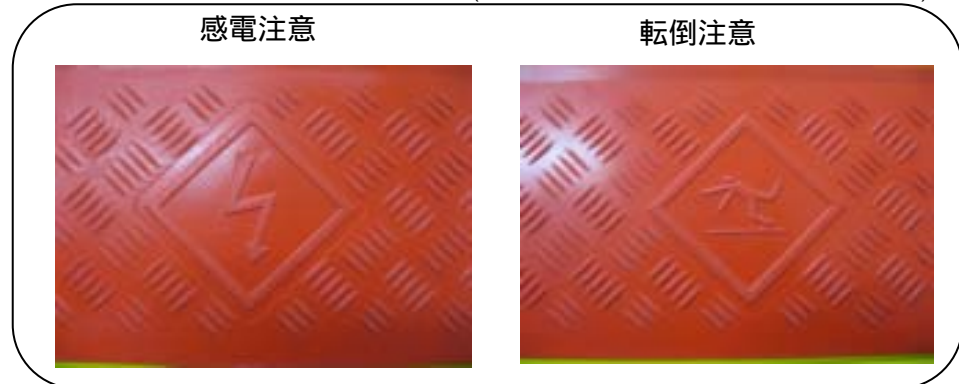

【特長4】 組合せ方を工夫すれば、様々な配置が可能です。

