



○特 長


- ・アルファベットと数字の組合せで、番号設定ができます。
- ・ダイヤルの色は4色(黒・青・白・緑)あります。(色指定はできません。)
- ・ダイヤルは5桁(数字+英文字の組み合わせ)

○仕 様

- ・材質…本体:亜鉛ダイキャスト
ツル:ハードハードスチール

- ・5桁ダイヤル式


サイズ	A	B	C	幅
	6mm	29mm	35mm	65mm

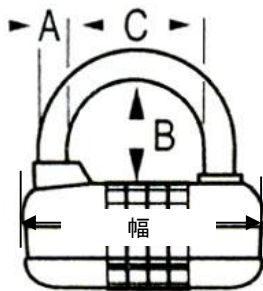

工場出荷時は“WORD3”で開錠します。

(ダイヤルの変更方法)

- ① ダイヤルを“W-O-R-D-3”に合わせてツルAを引き上げます。
- ② エンドキャップBを引き抜いてください。
- ③ ダイヤルを5個引き抜いてください。(このとき数字+文字の変更、並び順の変更が可能。)
注意: クラッチプレート上の赤いマーク(C)は合わせてくずさない様にしてください。
- ④ ポイントに合わせて、各ダイヤルを希望する数字(0~9)・英字にセットします。
- ⑤ エンドキャップを元の位置に差し込んでください。
(エンドキャップがうまくは回らない時はダイヤルを確認してください。)
- ⑥ 新しい番号をセットできたら、ツルを差し込んでロックし、ダイヤルを任意に回してください。

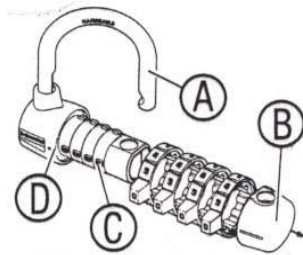**注意: セットした新しい番号は忘れないでください。****ダイヤル変更する場合は、新しくセットした番号で開錠し、スタートします。**