


EA983T-34 電気ブレーカーロックアウト取扱説明書


この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】

南京錠、又、ロックアウトハスプ(EA983T-1~-6)を併用し、回路遮断器のロックが可能
幅11mm以下に対応
鍵穴径...6mm

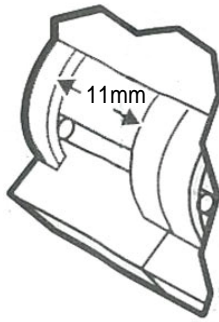

【使用方法】

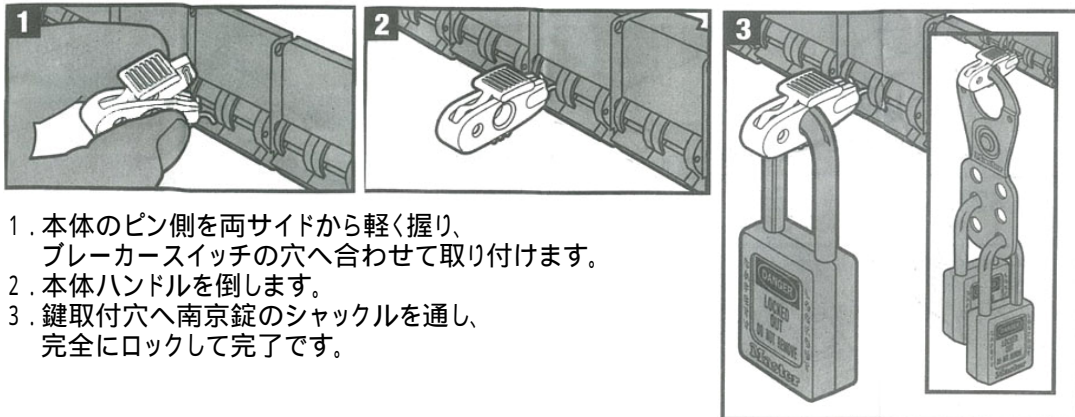

1. 本体のピン側を両サイドから軽く握り、ブレーカースイッチの穴へ合わせて取り付けます。
2. 本体ハンドルを倒します。
3. 鍵取付穴へ南京錠のシャックルを通し、完全にロックして完了です。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929