

EA983T-41(スイッチロックアウト)取扱説明書


この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

◆仕様

- ・材質…プラスチック
- ・鍵穴径…8mm
- ・壁の電気スイッチの為のロックアウトです。



◆各部の名称

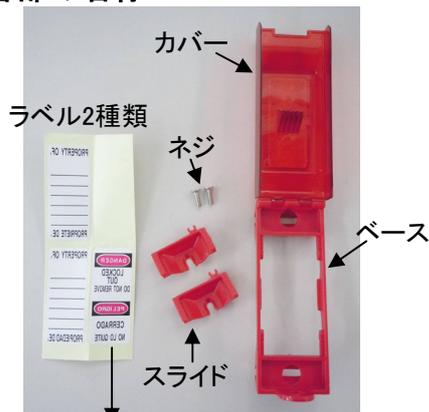


ラベル記載言語(英語/スペイン語と英語/フランス語)
内容(例:英語)→PROPERTY OF:
→DANGER—LOCKED OUT DO NOT

◆スライドの取付方法


(対応スイッチ:トグルスイッチ、ロッカースイッチ)

- ①ベースにスライドをセットします。
 - ・スライド部TOGGLE表示を表面:トグルスイッチ用ロックアウト、
 - ・スライド部ROCKER表示を表面:ロッカースイッチ用、パドルスイッチ用ロックアウト
- ②スライドがカチッとなるまで奥まで押し込み、固定します。
また反対側も同様に押し込み、スライドを固定します。

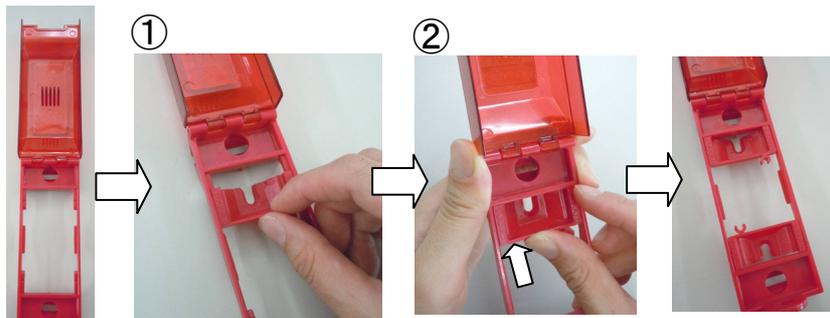


※対象 トグルスイッチ、もしくは、ロッカースイッチにより、
スライドを表/裏で使い分けて下さい。

TOGGLE表示


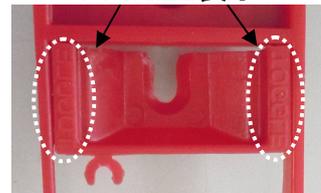


ROCKER表示

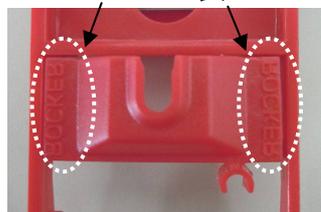

◆スイッチへの取付方法

- ①トグルスイッチ:手でベースを固定しながら、上からネジを締め付けます(スライド部)。
ロッカースイッチ:先にネジを取り付け、ネジに対してベースを横からスライドさせて引っ掛けます。
その後、ネジを締め込みます。
- ②スイッチをON、もしくは、OFFにした後に、カバーを被せます。
下にある穴に南京錠を取り付けて、管理します。
(トグルスイッチ用) (ロッカースイッチ用)

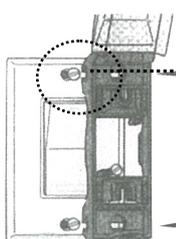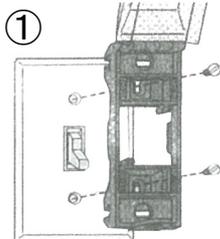

※ロッカースイッチ時、ネジに対して
ベースをスライドさせます。
※必要に応じてスライドを取り外して下さい。

