



# ダイヤル式カムロック


3桁ダイヤル仕様。キーレス管理できるので便利です。(防水仕様)

- ・ツマミを回して施錠できます。
- ・解錠番号がバラバラ（解錠番号が不明）の状態でも施錠することができます。（スクランブルロック仕様）
- ・解錠番号変更可能（番号を忘れた場合の緊急解除方法はありません。）
- ・樹脂製ハウジングにパッキン採用の防水仕様です。（IPX4 相当）
- ・左右兼用型（止金の向きを変更してください。）



## 解錠番号の設定方法

- 1 ダイヤルを開錠番号に合わせます。  
(出荷時の初期開錠番号は「0-0-0」です)
- 2 矢印マークをロック位置から解除（開錠）位置に回します。
- 3 細い針などを使って変更ボタンを押しながら、希望する新しい番号にダイヤルを回します。  
新しい番号を設定している間は、変更ボタンを押し続けてください。
- 4 細い針を外します。これで設定完了です。

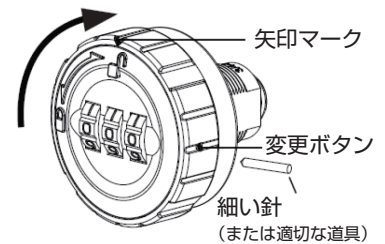


## セット内容


- ・本体
- ・ナット
- ・留め金
- ・パッキン
- ・ねじ



## 取付穴寸法 (mm)

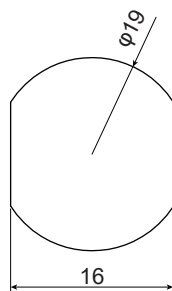

## 寸法図 (mm)

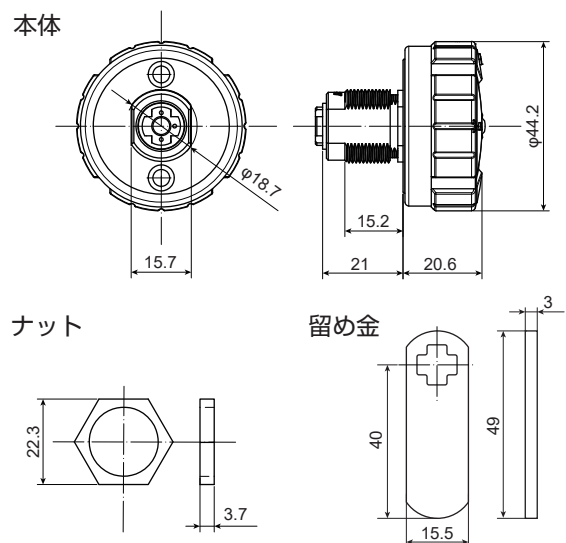

## 【材質】

本体：PA6、POM、亜鉛ダイカスト

止金：スチール

ナット：亜鉛ダイカスト

パッキン：EPDM

【取付板厚】 パッキン無し～11.5mm パッキン有り～10.5mm

【用途】 宅配ボックス、郵便受け、ロッカー、制御盤、各種キャビネット・ラック

商品コード	品番	個装サイズ	個装重量	入数	定価 (税抜)	JAN コード
09300047	1060-45	45×45×50mm	82g	60	¥2800	4994421000472