



チェーン&パドロック



- No.2590-35S シリンダー錠タイプ
- No.3590-30S シリンダー錠タイプ
- No.3090-40S ダイアル錠タイプ

**門扉・建設現場のゲートの施錠、
機械・設備等の盗難防止、
自転車・バイクなどの施錠に。**

- 対象物をキズつけにくいビニールチューブ付チェーンと南京錠のセット品。
- チェーンは両端リング付きで扱いやすく、耐食性に優れたステンレス製。
- シリンダー錠タイプはNo.2500 ステンロックとNo.3500 オールステンロックの2種。
- ダイアル錠タイプはツル部ステンレス製のNo.300-40を採用。

【シリンダー錠タイプ】



ツル部
ステンレス製



本体・ツル部
ステンレス製

EA983TT-201

【ダイアル錠タイプ】






ツル部
ステンレス製

何度でも変更可能。
あなたの好きな番号
に設定できます。

EA983TT-202

同一鍵も対応可能です。

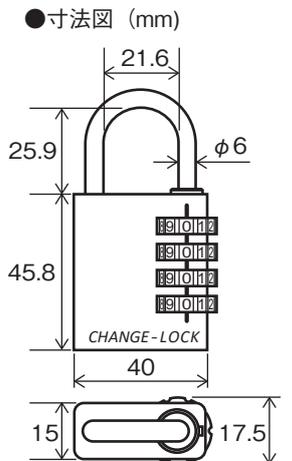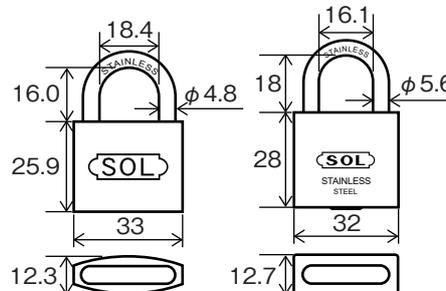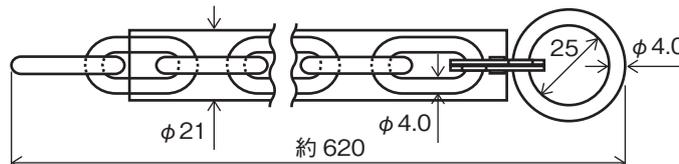

●寸法図 (mm)

材質	
両端リング付チェーン	No.2500ステンロック
チェーン・ジョイント・リング: SUS304・研磨仕上 チューブ:塩化ビニル	本体:真鍮 ツル部:SUS304 キー:真鍮・ニッケルメッキ
No.3500オールステンロック	No.300チェンジロック
本体・ツル部:SUS304 シリンダー部:真鍮 キー:真鍮・ニッケルメッキ	本体・ダイアル:真鍮 ツル部:SUS304

商品コード	品番
09300013	2590-35S
09300014	3590-30S
09300015	3090-40S

EA983TT-201
EA983TT-202