


●南京錠型プッシュ式 PC10



クリアランス：タテ約43mm
ヨコ約31mm

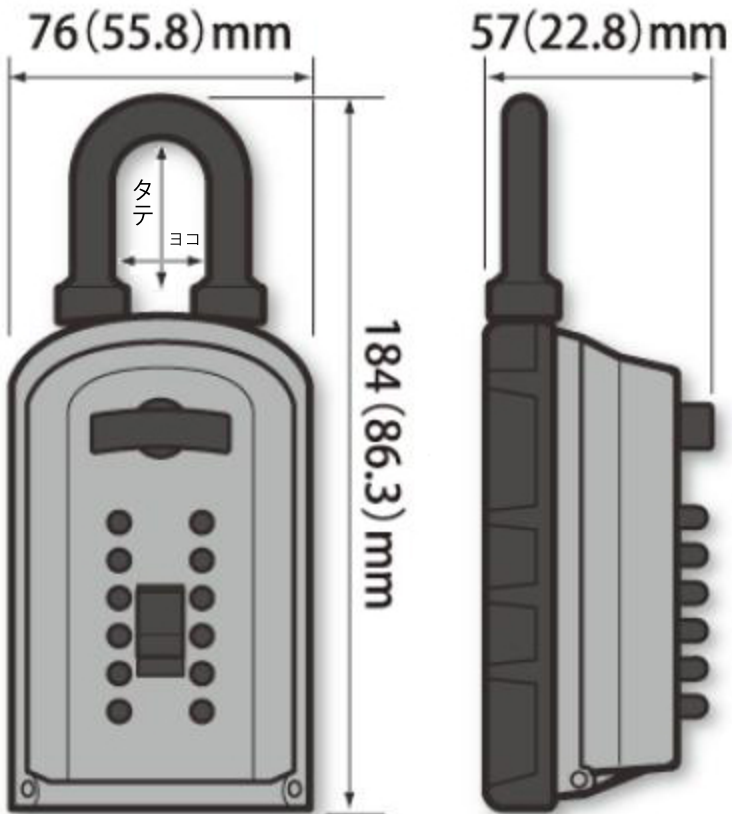

※()内の寸法は内寸

名 称	カギ番人plus 南京錠型プッシュ式		
型 式	PC10	重 さ	900g
材 質	本体:亜鉛合金/ステンレス ボタン:POM		
動 作	動作(施解錠)回数:7,500回以上		
暗 証 番 号	4,000通り以上		
周 囲 環 境	-25~65℃		
対環境試験	雨風OK (塩水噴霧試験:96時間・粉塵試験)		

■付属品 ブラケット……………1 個