

# EA983ZA-61-62 キーボックス[可変ダイヤル式]取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.2

工場出荷時は『0-0-0-0』で設定されています。

## ◆仕様

- 材質…本体:アルミダイキャスト、  
ツル部:スチール
- 本体は樹脂カバー付き
- 4桁ダイヤル式、番号変更可能
- 電源…CR2032電池×1個 (テスト電池付属)

品番	外寸(mm)	内寸(mm)	重量(g)
EA983ZA-61	72×53×178	57×40×78	468
EA983ZA-62	76×53×124	57×35×93	567

<EA983ZA-61>

- ・ツル径…10mm(ナイロンカバー付き)
- ・ツルのクリアランス…タテ:47mm、ヨコ:36mm



## ◆蓋の開け方


- 1樹脂カバー(A)を開きます。開けるとダイヤル部が自動的に点灯し、ライトは15秒後に自動的に消灯します。再度点灯するにはライトボタン(C)を押すと点灯します。
- 2.ダイヤル(B)を工場出荷時『0-0-0-0』に合わせます。
3. オープンレバー(D)を押し下げて蓋を開けます。
- 4.キーを出し入れして、レバーを下げ蓋を閉めて下さい。
- 5.組み合わせダイヤルを隠す為にダイヤルをランダムにして下さい。
- 6.樹脂カバーを閉じます。



## ◆新しい番号の設定方法

工場出荷時は0-0-0-0に設定されています、使用する時は設定を変えて下さい。

- 1.蓋を開きます(上記の手順を参照)。
- 2.ペンなどの尖った物を使用して、セットレバー(E)を矢印の方向へ移動する。  
(右図参照)

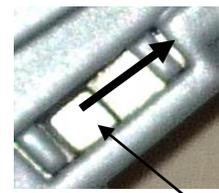

セットレバー(E)

- 3.希望の数字にダイヤルを回して下さい。
- 4.蓋を閉じます。閉じるとダイヤルは新しいものに設定されています。※
- 5.組み合わせダイヤルをランダムにして、あなたの組み合わせを隠して下さい。
- 6.黒カバーを閉じます。

**※設定した暗証番号は忘れないよう、ご自身で大切に保管してください。**

## ◆電池の交換


- 蓋の裏側に電池ボックスがあります
- カバーをドライバーで外し、新しいCR2032電池と交換して下さい。  
(右図参照)



電池ボックス

●ツルの開閉方法(EA983ZA-61)

- 1.蓋を開け、赤色のゴムカバーを外すと、黒色のボタンがあります。  
そのボタンを押しながらツルを引くと、ロックが解除されます。
- 2.ドアノブにツルを掛け、音がするまで押し込むと、ロックが掛かります。

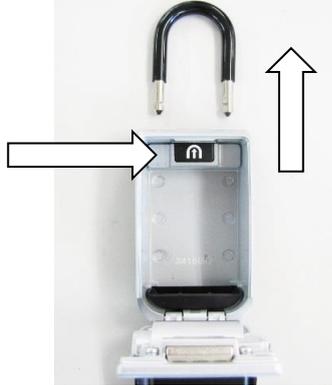

●壁面への取り付け方法(EA983ZA-62)

- 1.蓋を開けると4箇所の穴があるので、しっかりした壁面に固定して下さい。  
穴径:φ 6mm



**注意**



- ・蓋を閉じ、ダイヤルをランダムにする迄、鍵はロックされていません。
- ・樹脂カバーは常に閉じておいてください。  
耐候性が増し、ボタンの目隠しになります。



- 改造はしないでください。
- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
  - ご使用者が怪我をする場合があります。
  - 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Feb.